


AC1303



AS-i PLC

ControllerE 1Mstr 1RS232C

廃止品 - 参考資料

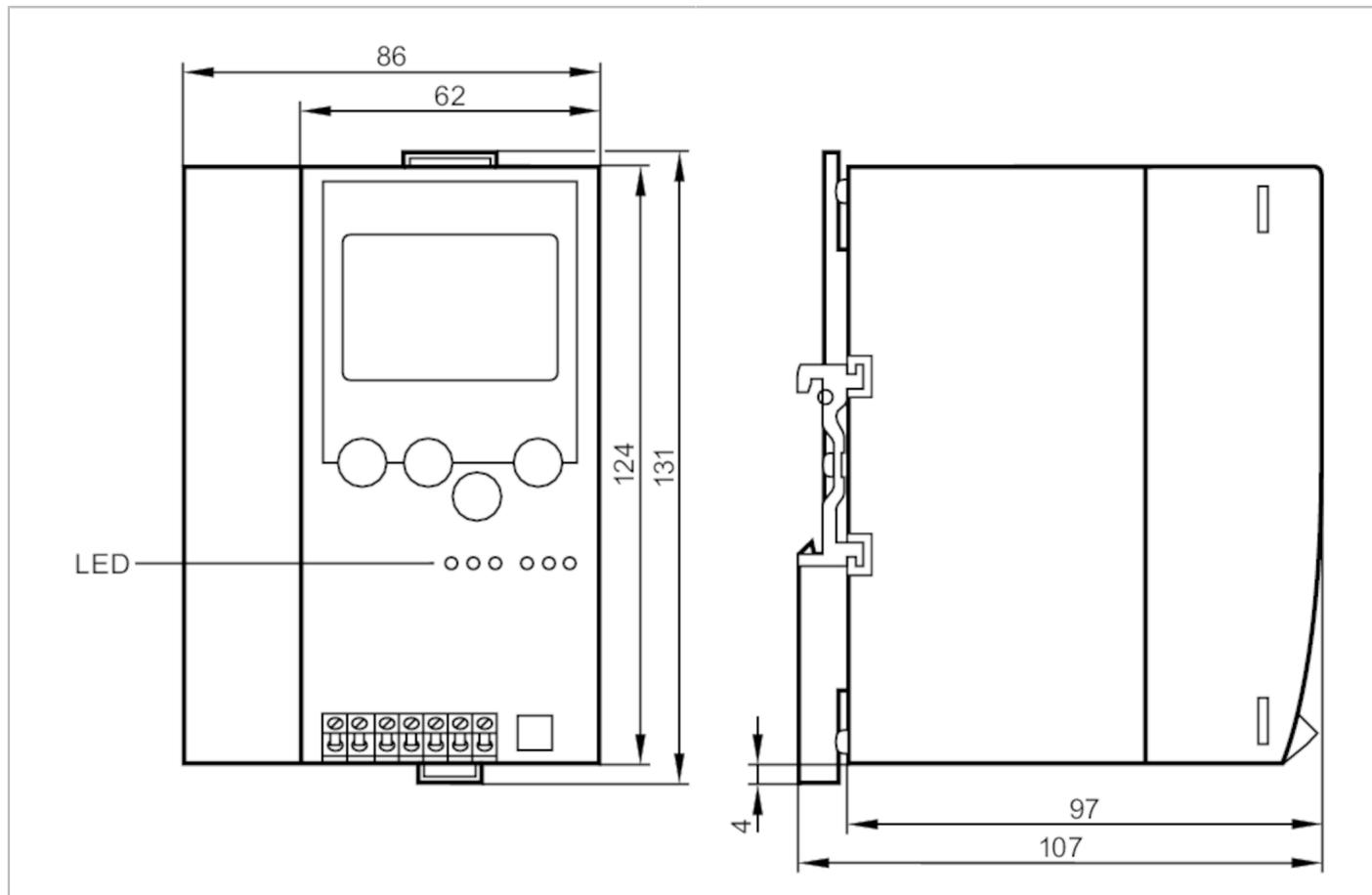

アプリケーション

アプリケーション

分散型コントローラ

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 24, (cULusの「supply class 2」)
絶縁等級	[V]	500
消費電流	[mA]	< 500
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	10
消費電力	[VA]	10
AS-i マスタ数		1
電氣的に分離		有

インターフェース

通信インターフェース		RS232
RS232		
RS-232		1
伝送レート		9600...115200 Baud
コネクタのタイプ		RJ11
使用タイプ		プログラミング

AC1303



AS-i PLC

ControllerE 1Mstr 1RS232C

備考 絶縁

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	0~60
保存温度	[°C]	-20~70
最大相対湿度	[%]	95
保護構造		IP 20

AS-i仕様

AS-i バージョン		2.1
AS-iマスタプロファイル		M3
AS-i 認証		61101

機械的仕様

重量	[g]	507.2
外装		DINレール固定式
外形寸法	[mm]	86 x 131 x 107
材質		アルミニウム, 鋼板 亜鉛メッキ

ディスプレイ/パーツ

表示	機能	1 x LED, 赤
		2 x LED, 緑
		2 x LED, 黄色
		LCDディスプレイ

備考

梱包数	1 個
認証	AS-i マスタ/コントローラ類はご使用方法により、お客様自身でプログラムを作成していただく必要があります。ソフト作成ツールおよびマニュアルは英文になります。

電気接続

接続

