


AC1304



AS-i PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C

廃止品 - 参考資料

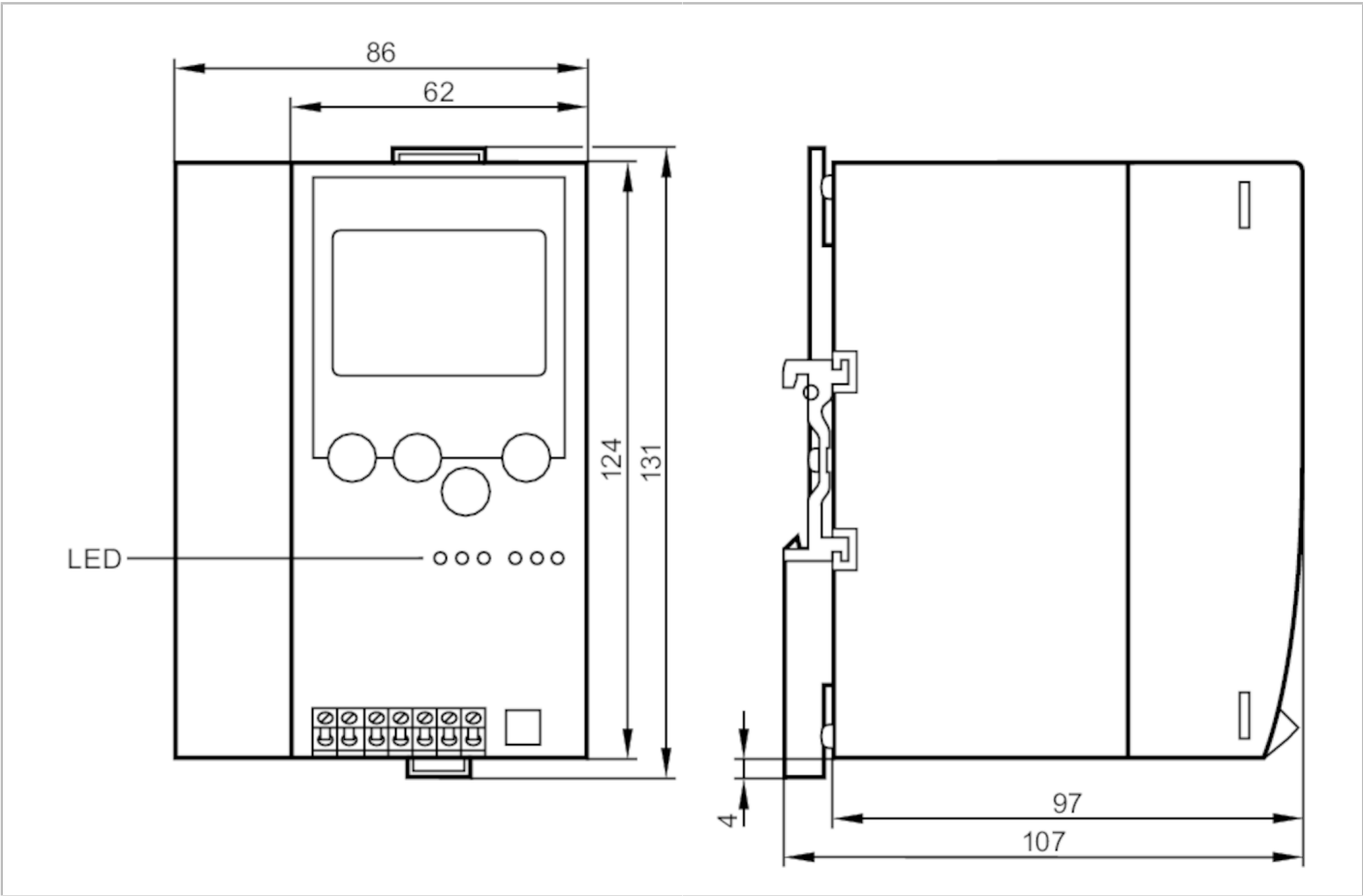

アプリケーション

アプリケーション

分散型コントローラ

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 24, (cULusの「supply class 2」)
絶縁等級	[V]	500
消費電流	[mA]	< 500
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	10
消費電力	[VA]	10
AS-i マスタ数		2
電氣的に分離		有

インターフェース

通信インターフェース

RS232

RS232

RS-232	1
伝送レート	9600...115200 Baud
コネクタのタイプ	RJ11
使用タイプ	プログラミング

AC1304



AS-i PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C

備考		絶縁	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	0～60	
保存温度	[°C]	-20～70	
最大相対湿度	[%]	95	
保護構造		IP 20	
AS-i仕様			
AS-i バージョン		2.1	
AS-iマスタプロファイル		M3	
AS-i 認証		61102	
機械的仕様			
重量	[g]	517.4	
外装		DINレール固定式	
外形寸法	[mm]	86 x 131 x 107	
材質		アルミニウム, 鋼板 亜鉛メッキ	
ディスプレイ / パーツ			
表示	機能	2 x LED, 赤	
		3 x LED, 緑	
		3 x LED, 黄色	
		LCDディスプレイ	
備考			
梱包数		1 個	
認証		AS-i マスタ/コントローラー類はご使用方法により、お客様自身でプログラムを作成していただく必要があります。ソフト作成ツールおよびマニュアルは英文になります。	
電気接続			
接続			

