

AC1305




AS-i PROFIBUS DP ゲートウェイ

ControllerE 1Mstr DP RS232

廃止品 - 参考資料

代替品: AC1365

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

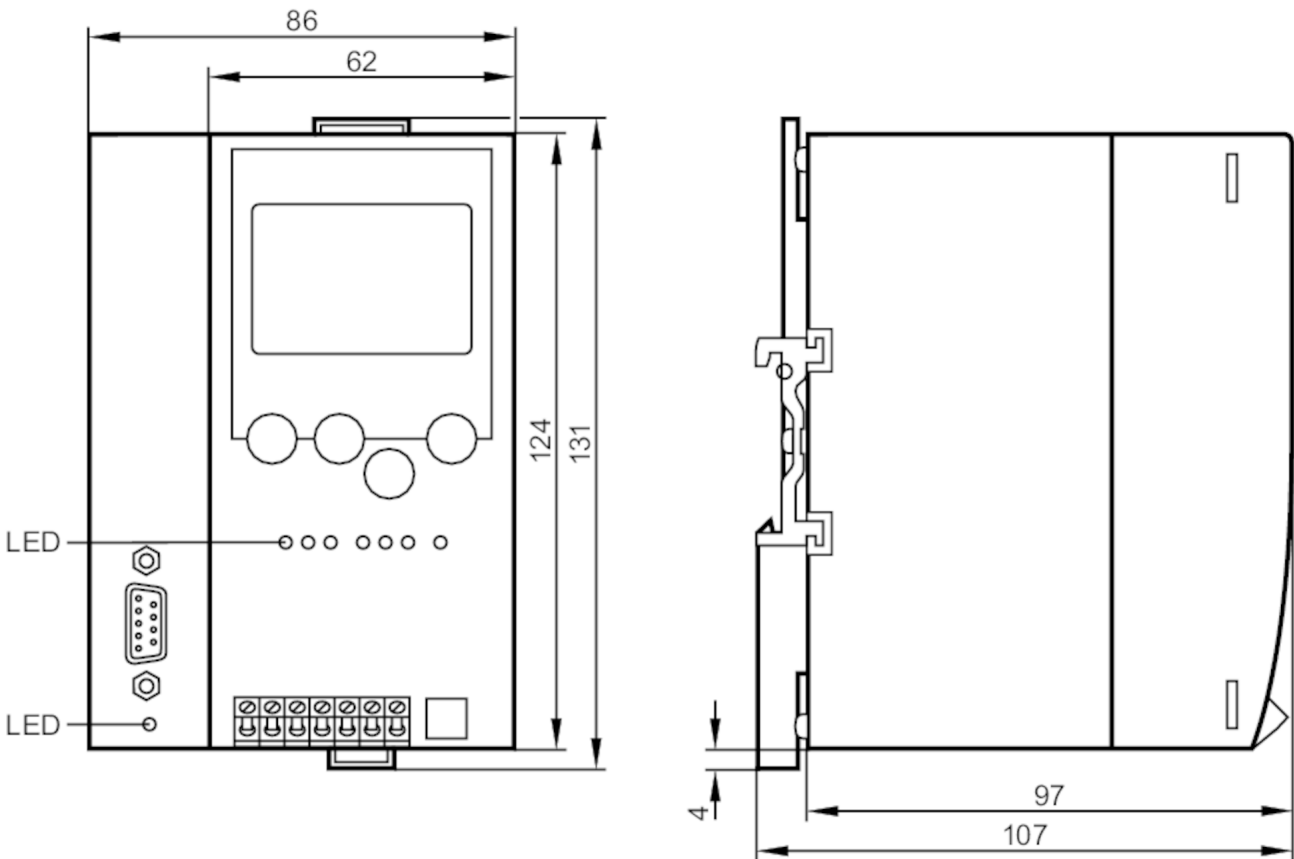

1 ディスプレイ



アプリケーション

アプリケーション

分散型コントローラ, PROFIBUS DP ゲートウェイ

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 24, (cULusの「supply class 2」)
絶縁等級	[V]	500
消費電流	[mA]	< 500
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	10
消費電力	[VA]	10
AS-i マスタ数		1
電氣的に分離		有

インターフェース

通信インターフェース

RS232, PROFIBUS

AC1305



AS-i PROFIBUS DP ゲートウェイ

ControllerE 1Mstr DP RS232

PROFIBUS		
通信規格		EN 50170
伝送レート		12 MBaud
プロトコル		Profibus DP
使用タイプ		データ転送
備考		診断機能
RS232		
RS-232		1
伝送レート		9600...115200 Baud
コネクタのタイプ		RJ11
使用タイプ		プログラミング
備考		絶縁
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0～60
保存温度	[°C]	-20～70
最大相対湿度	[%]	95
保護構造		IP 20
AS-i仕様		
AS-i バージョン		2.1
AS-iマスタプロフィール		M3
AS-i 認証		61103
機械的仕様		
重量	[g]	544.4
外装		DINレール固定式
材質		アルミニウム, 鋼板 亜鉛メッキ
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	2 x LED, 赤
		2 x LED, 緑
		2 x LED, 黄色
		LCDディスプレイ
備考		
梱包数		1 個
認証	AS-i マスタ/コントローラー類はご使用方法により、お客様自身でプログラムを作成していただく必要があります。ソフト作成ツールおよびマニュアルは英文になります。	



電気接続

接続

