


## 廃止品 - 参考資料

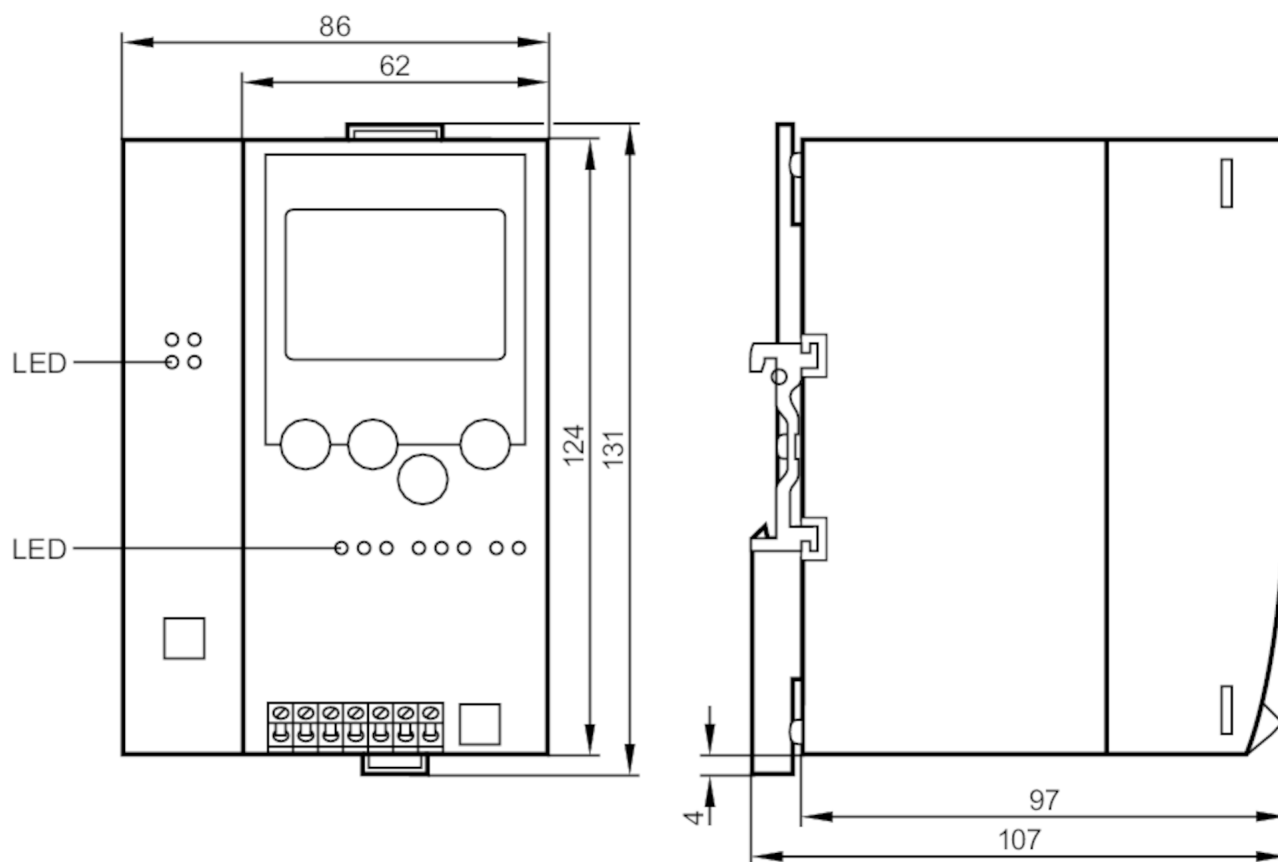

## アプリケーション

アプリケーション

分散型制御及びEthernet IPゲートウェイ / Webサーバーとして使用

## 電氣的仕様

|                |      |                                 |
|----------------|------|---------------------------------|
| 使用電源電圧範囲       | [V]  | DC 24, (cULusの「supply class 2」) |
| 消費電流           | [mA] | < 400                           |
| 消費電流 (AS-i 電源) | [mA] | 10                              |
| 消費電力           | [VA] | 10                              |
| AS-i マスタ数      |      | 1                               |

## インターフェース

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 通信インターフェース | RS232, Ethernet                    |
| Ethernet   |                                    |
| 伝送レート      | 10, 100                            |
| プロトコル      | EtherNet/IP, IP                    |
| 使用タイプ      | データ転送                              |
| 備考         | CIPプロトコル EtherNet/IP サーバ グループ2および3 |
| RS232      |                                    |
| RS-232     | 1                                  |



## AS-i EtherNet/IP ゲートウェイPLC

Control.E 1Mstr ET IP RS232

|               |  |                    |             |
|---------------|--|--------------------|-------------|
| 伝送レート         |  | 9600...115200 Baud |             |
| コネクタのタイプ      |  | RJ11               |             |
| 使用タイプ         |  | プログラミング            |             |
| 備考            |  | 絶縁                 |             |
| 使用環境条件        |  |                    |             |
| 使用周囲温度        |  | [°C]               | 0～60        |
| 保存温度          |  | [°C]               | -20～70      |
| 最大相対湿度        |  | [%]                | 95          |
| 保護構造          |  | IP 20              |             |
| AS-i仕様        |  |                    |             |
| AS-i バージョン    |  | 2.1                |             |
| AS-iマスタプロファイル |  | M1e                |             |
| 機械的仕様         |  |                    |             |
| 外装            |  | DINレール固定式          |             |
| 材質            |  | アルミニウム, 鋼板 亜鉛メッキ   |             |
| ディスプレイ / パーツ  |  |                    |             |
| 表示            |  | 機能                 | 3 x LED, 赤  |
|               |  |                    | 4 x LED, 緑  |
|               |  |                    | 2 x LED, 黄色 |
|               |  |                    | LCDディスプレイ   |
| 備考            |  |                    |             |
| 梱包数           |  | 1 個                |             |
| 電気接続          |  |                    |             |
| 接続            |  |                    |             |

