




AS-i DeviceNet ゲートウェイPLC

ControllerE 1Master DN RS232

廃止品 - 参考資料

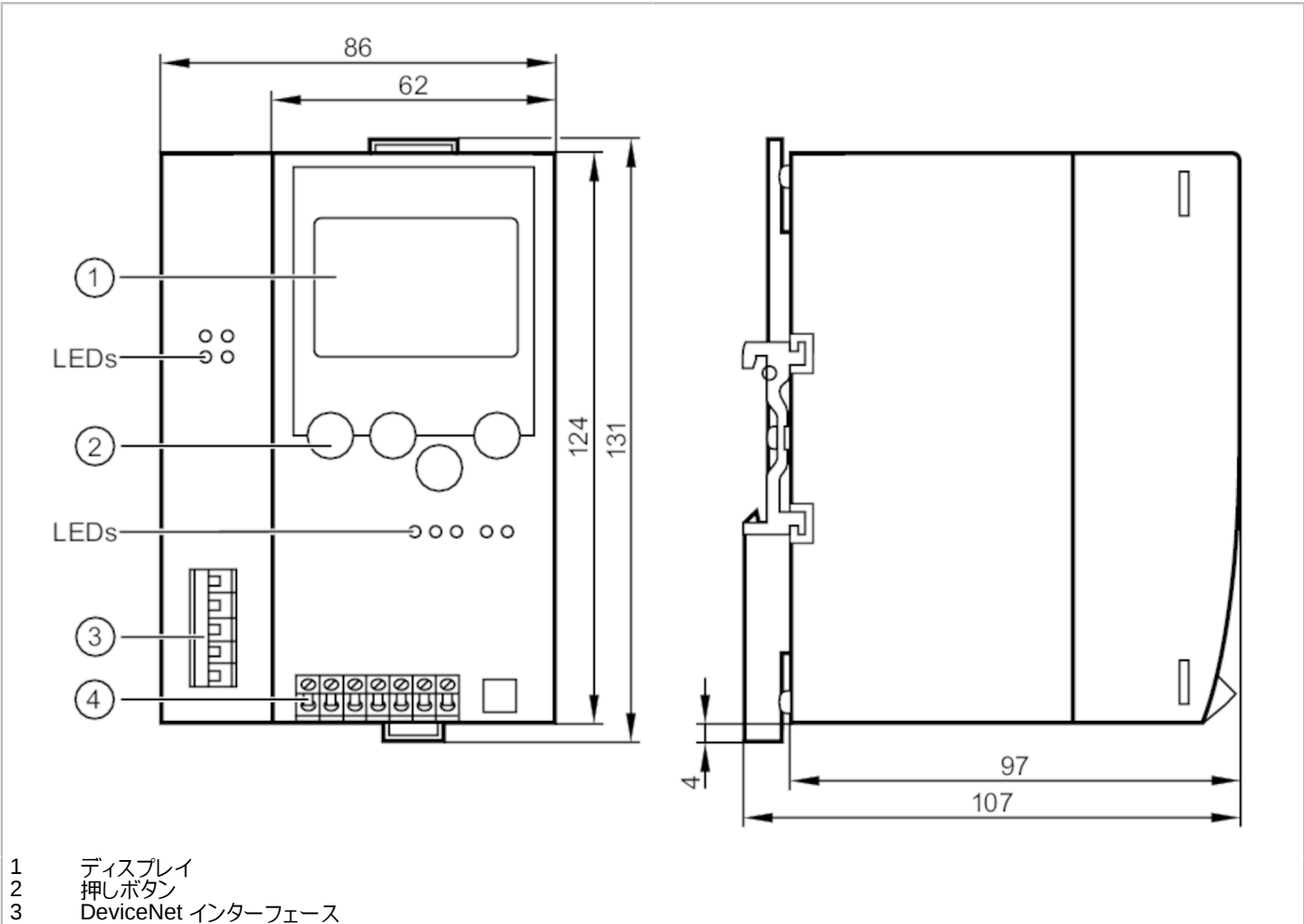

アプリケーション

アプリケーション	分散型コントローラ, DeviceNet ゲートウェイ
----------	-----------------------------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 24
消費電流	[mA]	500
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	10
消費電力	[VA]	10
AS-i マスタ数		1

インターフェース

通信インターフェース	RS232, CAN
------------	------------

CAN

プロトコル	DeviceNet
使用タイプ	データ転送
備考	Group 2 only Slave



AS-i DeviceNet ゲートウェイPLC

ControllerE 1Master DN RS232

RS232		
RS-232		1
伝送レート		9600...115200 Baud
コネクタのタイプ		RJ11
使用タイプ		プログラミング
備考		絶縁

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0～60
保存温度	[°C]	-20～70
最大相対湿度	[%]	95
保護構造		IP 20

AS-i仕様		
AS-i バージョン		2.1
AS-iマスタプロファイル		M3
AS-i 認証		61111

機械的仕様		
外装		DINレール固定式
材質		アルミニウム, 鋼板 亜鉛メッキ

ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	3 x LED, 赤
		4 x LED, 緑
		2 x LED, 黄色
		LCDディスプレイ

備考		
梱包数		1 個

電気接続		
接続		

