


AC1310



AS-i Modbus/TCP ゲートウェイPLC

ControllerE 2Mstr EN RS232

廃止品 - 参考資料

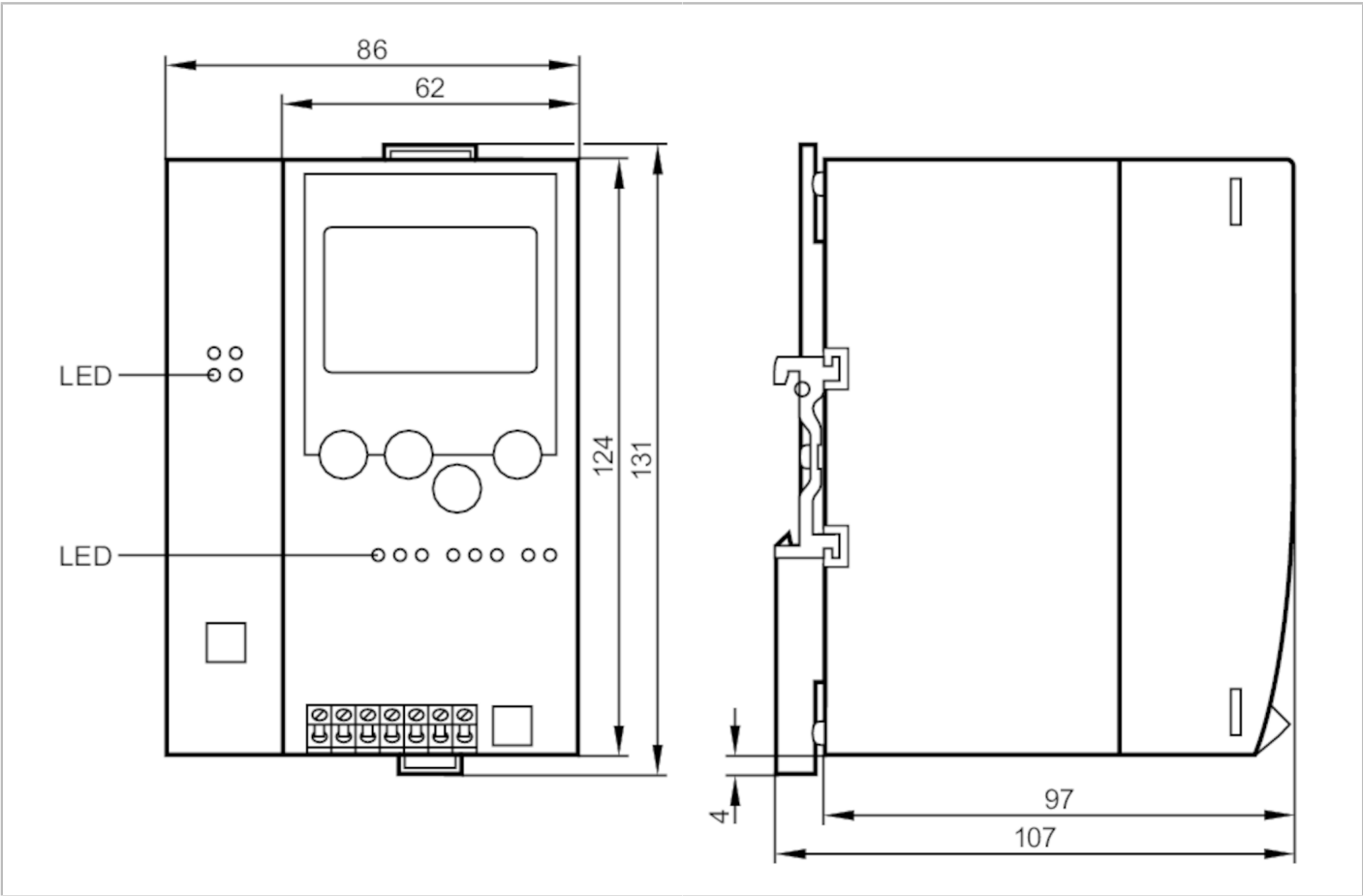

アプリケーション

アプリケーション

分散型コントローラ, EtherNet/IP ゲートウェイ, ウェブサーバ

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 24, (cULusの「supply class 2」)
消費電流	[mA]	< 700
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	10
消費電力	[VA]	10
AS-i マスタ数		2

インターフェース

通信インターフェース	RS232, Ethernet
Ethernet	
伝送レート	10, 100
プロトコル	Modbus TCP, TCP/IP
使用タイプ	データ転送
RS232	
RS-232	1
伝送レート	9600...115200 Baud

AC1310



AS-i Modbus/TCP ゲートウェイPLC

ControllerE 2Mstr EN RS232

コネクタのタイプ		RJ11
使用タイプ		プログラミング
備考		絶縁
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0～60
保存温度	[°C]	-20～70
最大相対湿度	[%]	95
保護構造		IP 20
AS-i仕様		
AS-i バージョン		2.1
AS-iマスタプロファイル		M3
AS-i 認証		61110
機械的仕様		
外装		DINレール固定式
材質		アルミニウム, 鋼板 亜鉛メッキ
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	4 x LED, 赤
		5 x LED, 緑
		3 x LED, 黄色
		LCDディスプレイ
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
接続		

