

AC1321




AS-i CANopen ゲートウェイPLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

廃止品 - 参考資料

代替品: AC1331

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

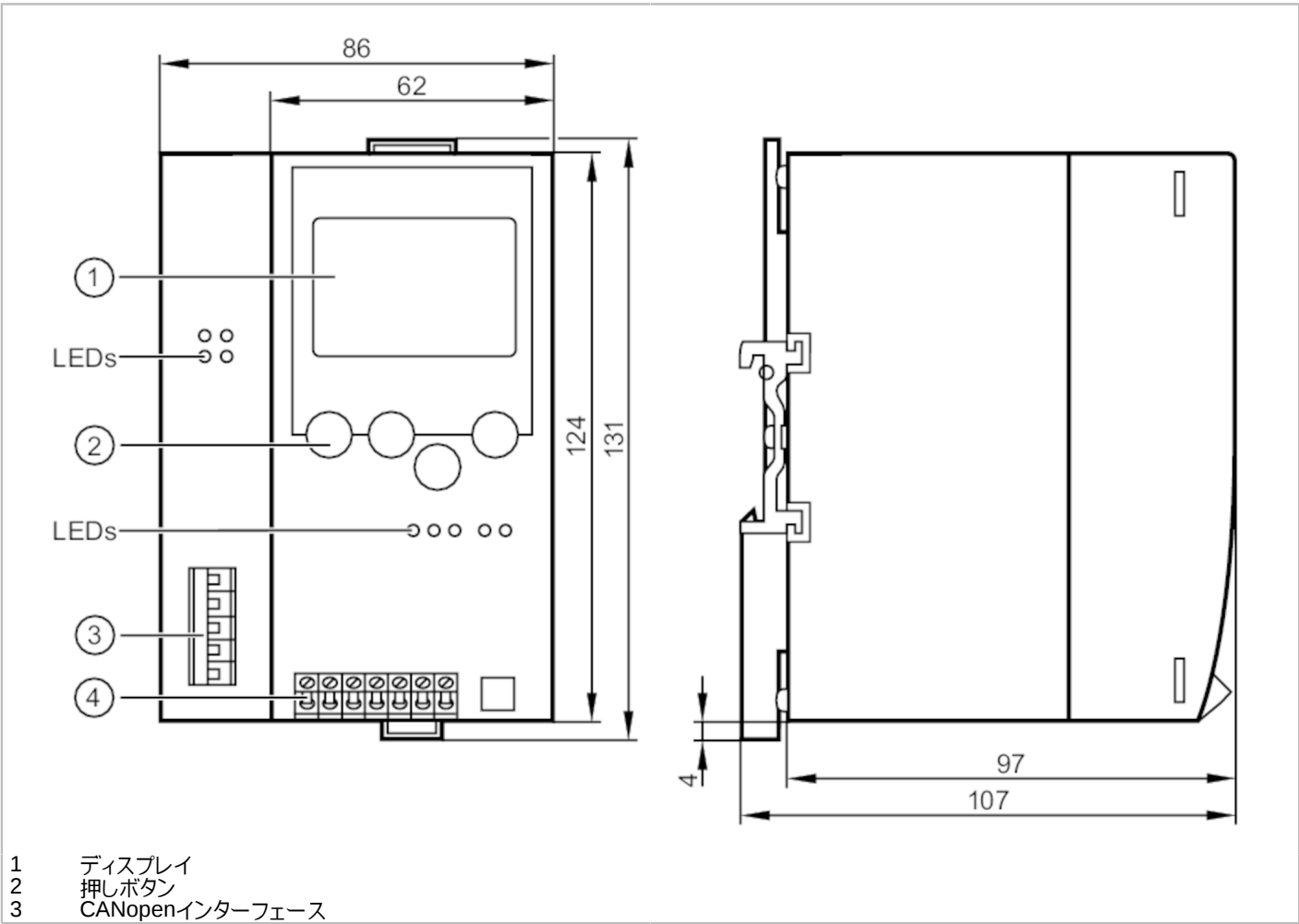

アプリケーション

アプリケーション

分散型コントローラ, CANopen ゲートウェイ

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 24
消費電流	[mA]	< 500
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	10
消費電力	[VA]	10
AS-i マスタ数		1

インターフェース

通信インターフェース	RS232, CAN
CAN	
CANインターフェース数	1
プロトコル	CANopen

AC1321



AS-i CANopen ゲートウェイPLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

使用タイプ	データ転送	
RS232		
RS-232	1	
伝送レート	9600...115200 Baud	
コネクタのタイプ	RJ11	
使用タイプ	プログラミング	
備考	絶縁	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0～60
保存温度	[°C]	-20～70
最大相対湿度	[%]	95
保護構造	IP 20	
AS-i仕様		
AS-i バージョン	2.1	
AS-iマスタプロファイル	M3	
機械的仕様		
外装	DINレール固定式	
材質	アルミニウム, 鋼板 亜鉛メッキ	
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	3 x LED, 赤
		2 x LED, 緑
		2 x LED, 黄色
		LCDディスプレイ
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
接続		

