

AC1326




AS-i PROFIBUS DP ゲートウェイ

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

廃止品 - 参考資料

代替品: AC1376

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

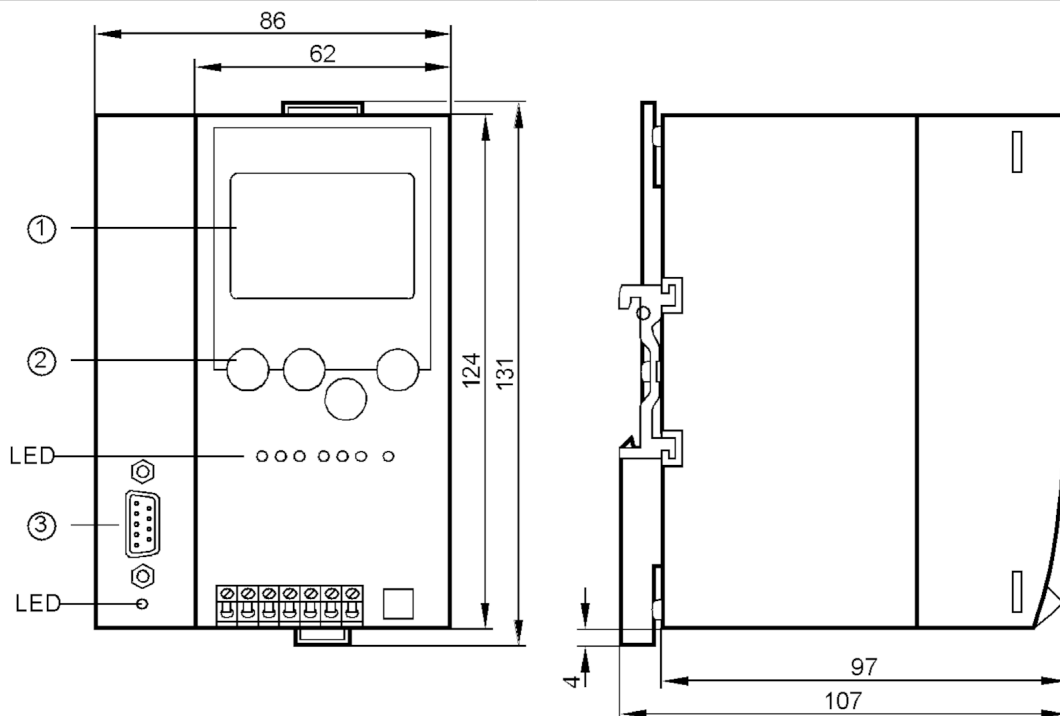

- 1 ディスプレイ
- 2 押しボタン
- 3 プロフィバスDPインターフェース



アプリケーション

アプリケーション

PROFIBUS DP ゲートウェイ

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 24, (cULusの「supply class 2」)
絶縁等級	[V]	500
消費電流	[mA]	< 400
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	10
消費電力	[VA]	10
AS-i マスタ数		2
電氣的に分離		有

インターフェース

通信インターフェース

PROFIBUS

PROFIBUS

通信規格	EN 50170
伝送レート	12 MBaud
プロトコル	Profibus DP
使用タイプ	データ転送



AS-i PROFIBUS DP ゲートウェイ

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

備考		診断機能	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	0～60	
保存温度	[°C]	-20～70	
最大相対湿度	[%]	95	
保護構造		IP 20	
AS-i仕様			
AS-i バージョン		2.1	
AS-iマスタプロファイル		M3	
AS-i 認証		61106	
機械的仕様			
外装		DINレール固定式	
外形寸法	[mm]	86 x 131 x 107	
材質		アルミニウム, 鋼板 亜鉛メッキ	
ディスプレイ / パーツ			
表示	動作	3 x LED, 赤	
		3 x LED, 緑	
		2 x LED, 黄色	
		LCDディスプレイ	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			
接続			

