

AC1335




AS-i PROFIBUS DP ゲートウェイ

AS-i DP Gateway 1 Master

廃止品 - 参考資料

代替品: AC1375

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

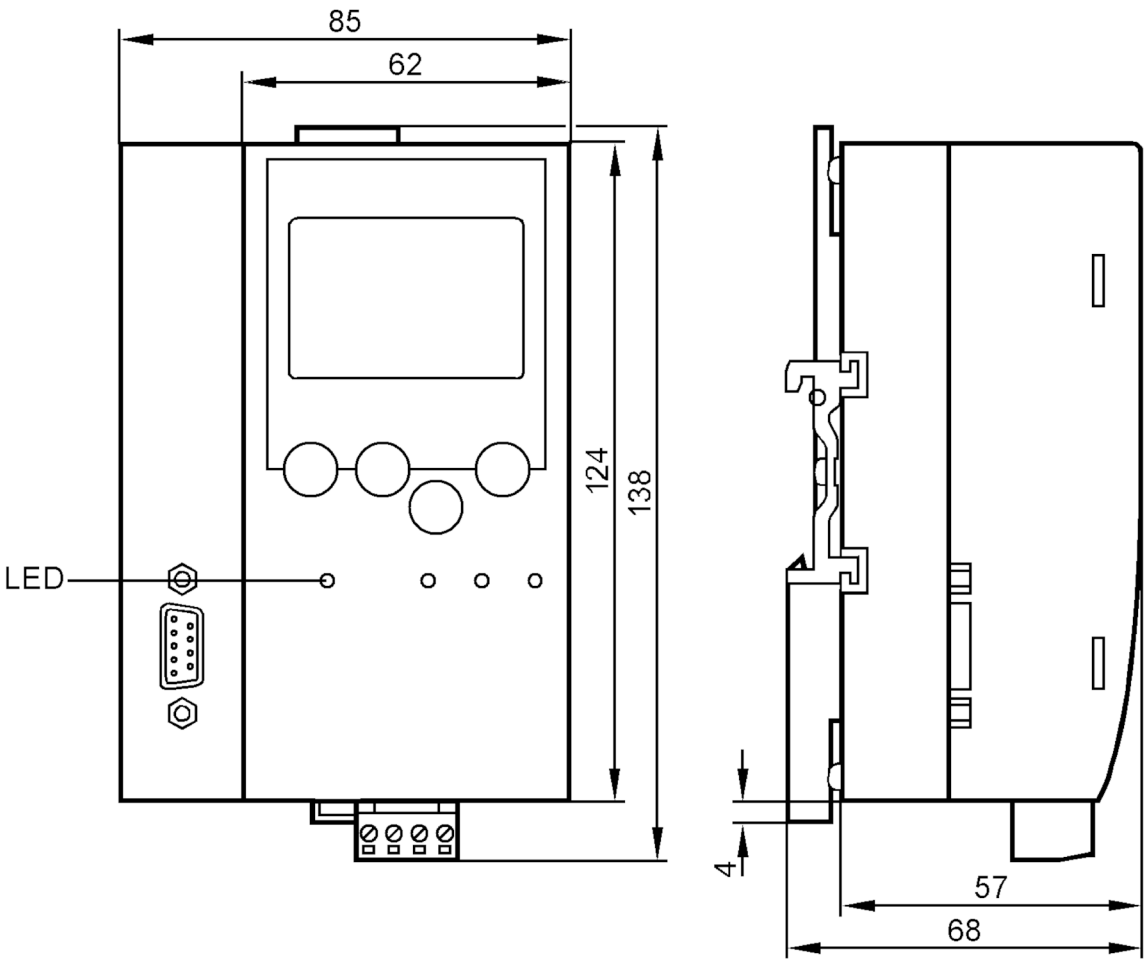

アプリケーション

アプリケーション

PROFIBUS DP ゲートウェイ

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6, (AS-i)
絶縁等級	[V]	500
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	200
消費電力	[VA]	4
AS-i マスタ数		1
電氣的に分離		有

出力

電気仕様	AS-i
------	------

インターフェース


通信インターフェース	PROFIBUS
------------	----------



AS-i PROFIBUS DP ゲートウェイ

AS-i DP Gateway 1 Master

PROFIBUS		
通信規格		EN 50170
伝送レート		12 MBaud
プロトコル		Profibus DP
使用タイプ		データ転送
備考		診断機能
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0～60
保存温度	[°C]	-20～70
最大相対湿度	[%]	95
保護構造		IP 20
AS-i仕様		
AS-i バージョン		2.1
AS-iマスタプロファイル		M3
AS-i 認証		63501
機械的仕様		
外装		DINレール固定式
材質		アルミニウム, 鋼板 亜鉛メッキ
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	2 x LED, 赤
		1 x LED, 緑
		1 x LED, 黄色
		LCDディスプレイ
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
接続		

 

AS-i AS-i n.c. FE
1+ 1-