




AS-i PROFIBUS DP ゲートウェイPLC

ControllerE 1Mstr DP RS232

廃止品 - 参考資料

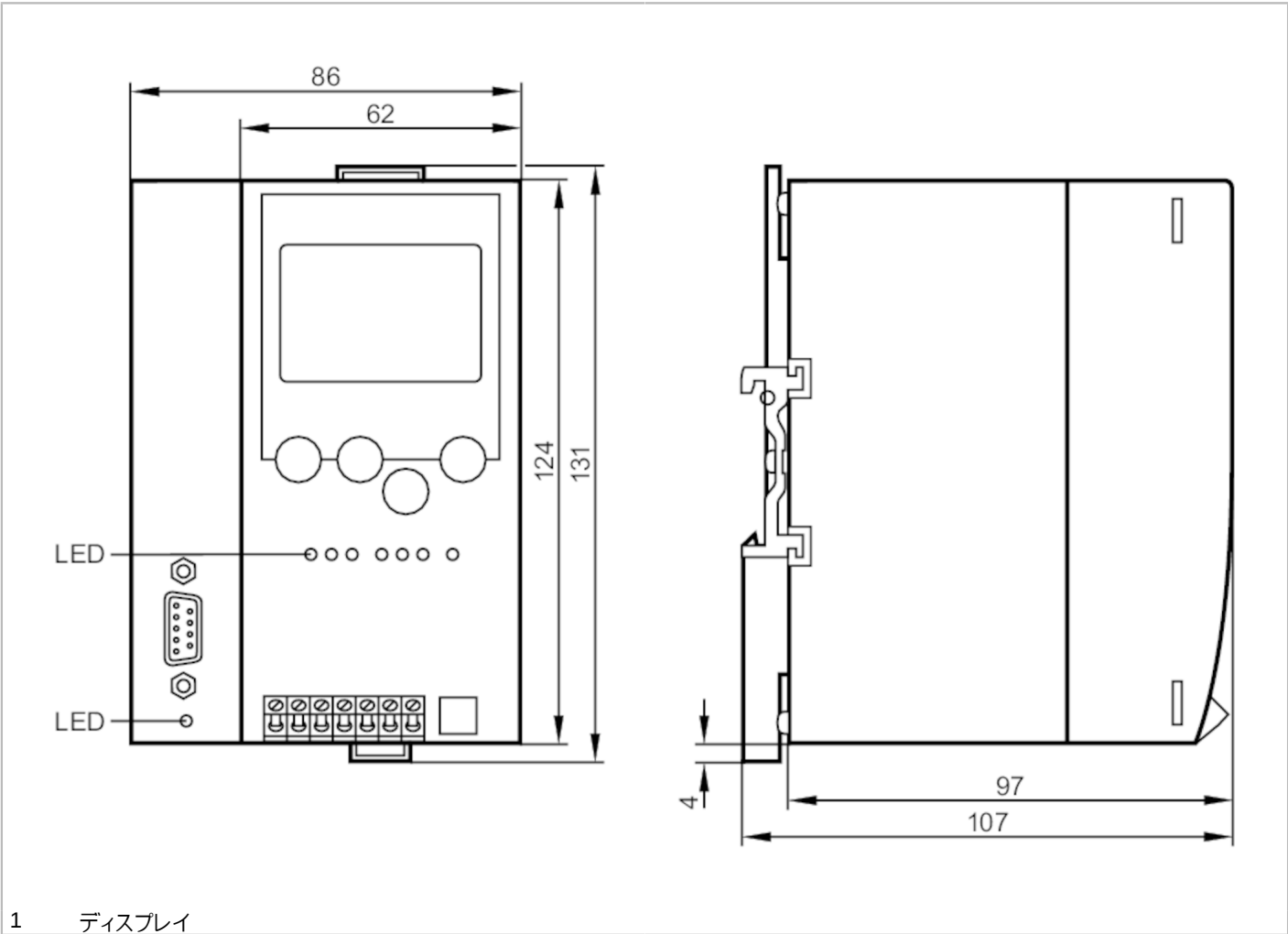

アプリケーション

アプリケーション	分散型コントローラ, PROFIBUS DP ゲートウェイ
----------	-------------------------------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 24
絶縁等級	[V]	500
消費電流	[mA]	< 500
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	10
消費電力	[VA]	10
AS-i マスタ数		1
電氣的に分離		有

インターフェース

通信インターフェース	RS232, PROFIBUS
------------	-----------------

PROFIBUS

通信規格	EN 50170
伝送レート	12 MBaud



AS-i PROFIBUS DP ゲートウェイPLC

ControllerE 1Mstr DP RS232

プロトコル		Profibus DP	
使用タイプ		データ転送	
備考		診断機能	
RS232			
RS-232		1	
伝送レート		9600...115200 Baud	
コネクタのタイプ		RJ11	
使用タイプ		プログラミング	
備考		絶縁	
使用環境条件			
使用周囲温度		[°C]	0～60
保存温度		[°C]	-20～70
最大相対湿度		[%]	95
保護構造		IP 20	
AS-i仕様			
AS-i バージョン		2.1	
AS-iマスタプロファイル		M3	
機械的仕様			
外装		DINレール固定式	
外形寸法		[mm]	86 x 131 x 107
材質		アルミニウム, 鋼板 亜鉛メッキ	
ディスプレイ / パーツ			
表示		機能	2 x LED, 赤
			2 x LED, 緑
			2 x LED, 黄色
			LCDディスプレイ
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			
接続			

