

AC2414




AS-i CompactLineモジュール

CompactModule 4DI M12

廃止品 - 参考資料

代替品: AC2410

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

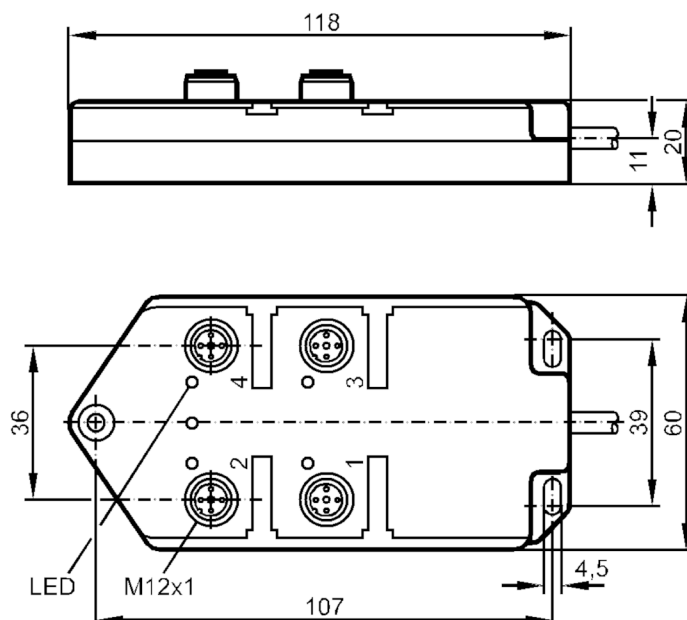

アプリケーション

アプリケーション	フィールド設置
----------	---------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	< 242

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 4
-----------	-----------

入力

デジタル入力		4
入力回路、デジタル入力回路		PNP
センサ電源		AS-i
電源	[V]	20～30
最大供給電流 (合計)	[mA]	200
入力電流 High	[mA]	> 5
入力電流 Low	[mA]	< 1.5
スイッチングレベル High	[V]	> 10
短絡保護		有

出力


電氣仕様	AS-i
------	------



AS-i CompactLineモジュール

CompactModule 4DI M12

接続

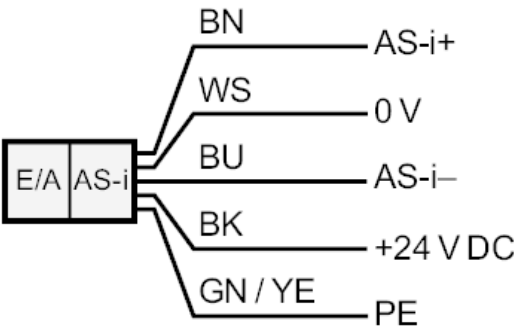

1	センサ電源 L+
2+4	ブリッジ データ信号入力
3	センサ電源 L-