

AC2415




AS-i CompactLineモジュール

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

廃止品 - 参考資料

代替品: AC2411

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

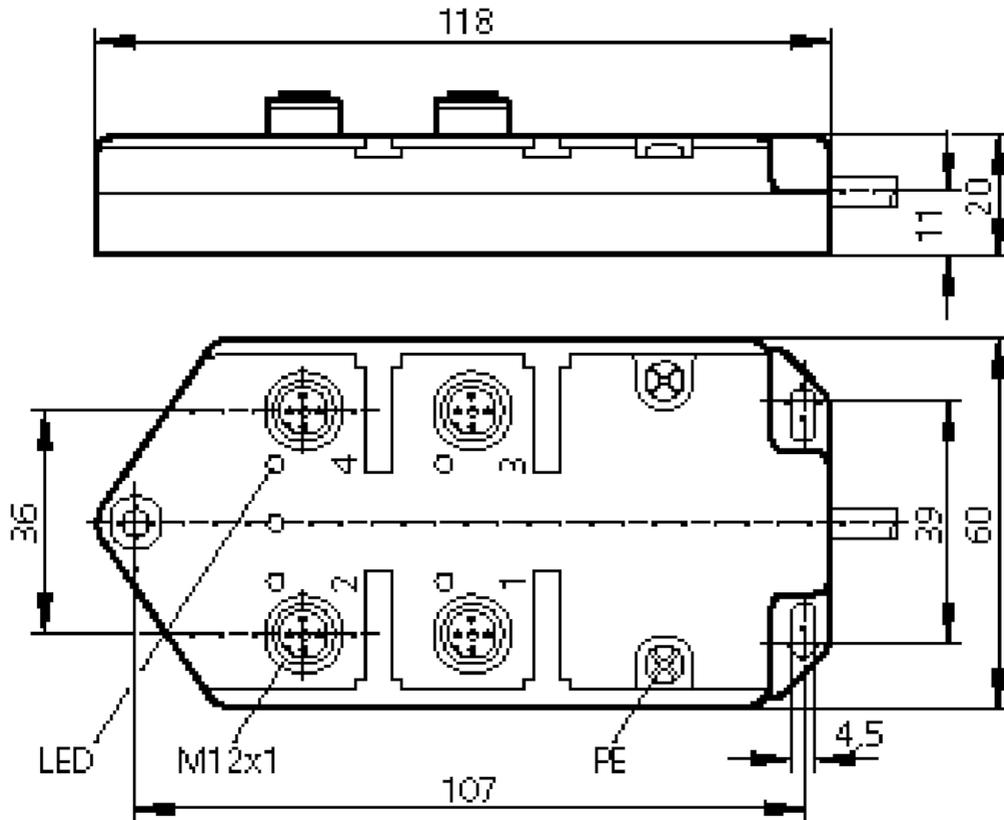

アプリケーション

アプリケーション	フィールド設置
----------	---------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5~31.6
消費電流	[mA]	< 142
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 2, デジタル出力: 2
-----------	----------------------

入力

デジタル入力	2
入力回路、デジタル入力回路	PNP
センサ電源	AS-i
電源	[V] 20~30

AC2415



AS-i CompactLineモジュール

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

最大供給電流 (合計)	[mA]	100
入力電流 High	[mA]	> 5
入力電流 Low	[mA]	< 1.5
スイッチングレベル High	[V]	> 10
短絡保護		有

出力		
電気仕様		AS-i
デジタル出力		2
回路		PNP
電圧範囲 (DC)	[V]	10~30, (PELV電源, 丸ケーブル経由)
出力開閉電流	[mA]	2000
短絡保護		有
AS-i 回路との絶縁		有

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~80
保護構造		IP 67

試験 / 認証		
EMC	EN 50295	

AS-i仕様					
AS-i プロファイル		S-3.0			
I/O コンフィグレーション	[hex]	3			
ID コード	[hex]	0			
AS-i 認証		05801			
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
	ソケット	I-1	I-2	O-3	O-4
	ピン	2+4	2+4	4	4

機械的仕様	
材質	PUR

ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	LED, 緑
	機能	LED, 黄色

備考	
備考	入力と出力は絶縁して下さい。
梱包数	1 個

AC2415




AS-i CompactLineモジュール

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP


電気接続

ケーブル: 2 m, 5 x 1.5 mm²

接続

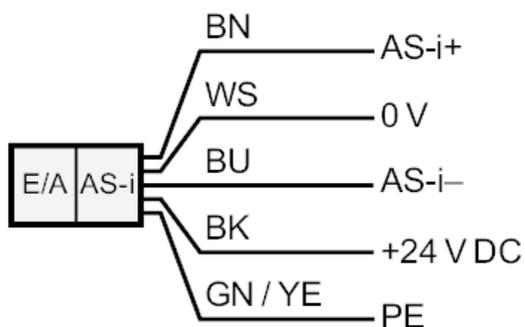

、コーディング: A

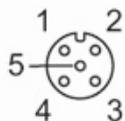

1	入力
2+4	センサ電源 L+
3	データ信号入力 内部ブリッジ
3	センサ電源 L-