

# AC2416




## AS-i CompactLineモジュール

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

廃止品 - 参考資料

代替品: AC2465

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

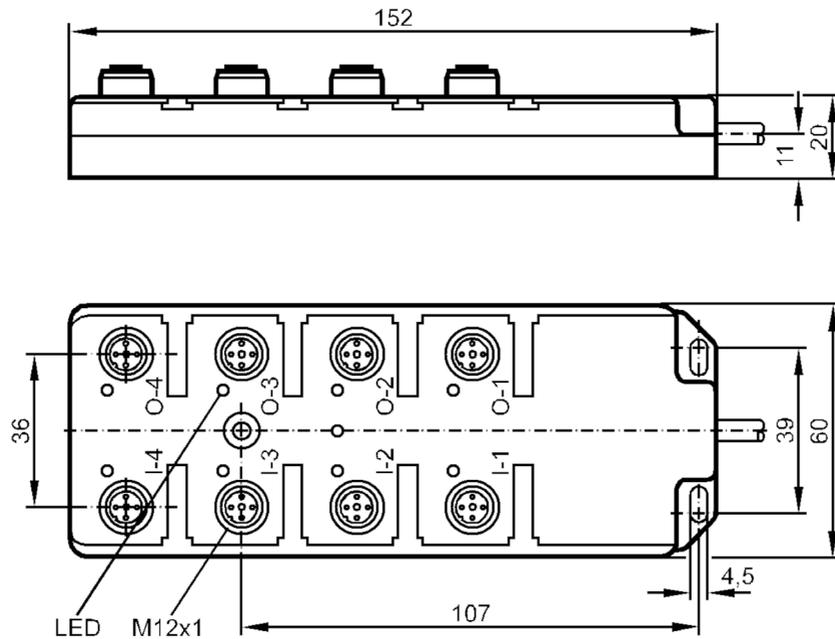

### アプリケーション

アプリケーション	フィールド設置
----------	---------

### 電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5~31.6
消費電流	[mA]	< 242
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有

### 入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 4, デジタル出力: 4
-----------	----------------------

### 入力

デジタル入力		4, (双方向)
入力回路、デジタル入力回路		PNP
センサ電源		AS-i
電源	[V]	20~30
最大供給電流 (合計)	[mA]	200
入力電流 High	[mA]	> 5
入力電流 Low	[mA]	< 1.5
スイッチングレベル High	[V]	> 10
短絡保護		有

# AC2416



## AS-i CompactLineモジュール

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

出力					
電気仕様	AS-i				
デジタル出力	4				
回路	PNP				
電圧範囲 (DC) [V]	10~30, (PELV電源, 丸ケーブル経由)				
出力開閉電流 [mA]	2000				
短絡保護	有				
AS-i 回路との絶縁	有				
使用環境条件					
使用周囲温度 [°C]	-25~80				
保護構造	IP 67				
試験 / 認証					
EMC	EN 50295				
AS-i仕様					
AS-i プロファイル	S-7.0				
I/O コンフィグレーション [hex]	7				
ID コード [hex]	0				
AS-i 認証	05901				
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
	双方向	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
機械的仕様					
材質	PUR				
ディスプレイ / パーツ					
表示	動作	LED, 緑			
	機能	LED, 黄色			
備考					
備考	入力と出力は絶縁して下さい。				
梱包数	1 個				

# AC2416




## AS-i CompactLineモジュール

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

### 電気接続


ケーブル: 2 m

### 接続

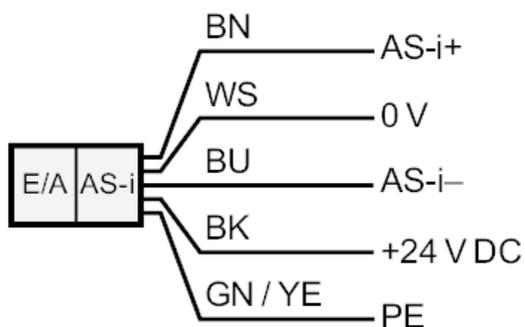

	芯線色:
BN =	茶
BU =	青
BK =	黒
GN/YE =	緑 / 黄
WH =	白

、コーディング: A

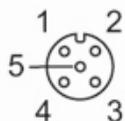

1	入力
2+4	センサ電源 L+
3	データ信号入力 内部ブリッジ
	センサ電源 L-