

# AC2437




## AS-i CompactLineモジュール

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

廃止品 - 参考資料

代替品: AC2465

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

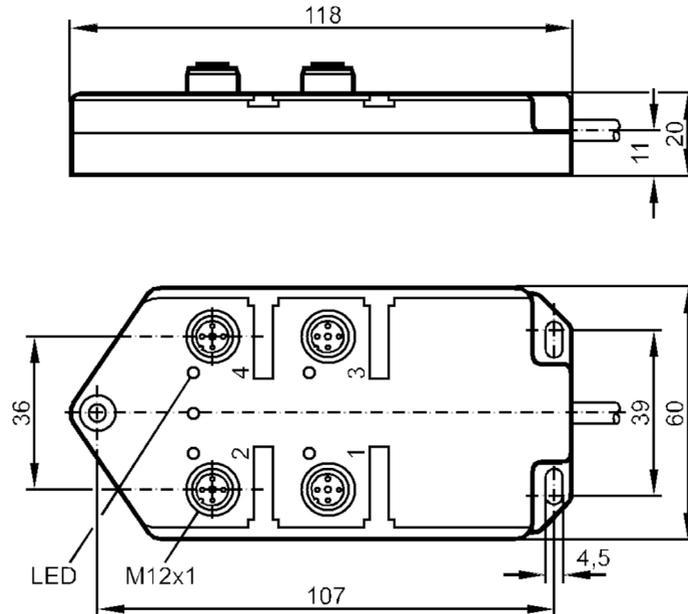

### アプリケーション

アプリケーション	フィールド設置
----------	---------

### 電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5~31.6
消費電流	[mA]	< 75
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有

### 入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル出力: 4
-----------	-----------

### 出力

電気仕様	AS-i	
デジタル出力	4	
回路	PNP	
電圧範囲 (DC)	[V]	10~30, (PELV電源, 丸ケーブル経由)
出力開閉電流	[mA]	2000
短絡保護		有
AS-i 回路との絶縁		有

### 使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~80
--------	------	--------

# AC2437



## AS-i CompactLineモジュール

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

保護構造	IP 67
------	-------

### 試験 / 認証

EMC	EN 50295
-----	----------

### AS-i仕様

AS-i プロファイル	S-8.0				
I/O コンフィグレーション [hex]	8				
ID コード [hex]	0				
AS-i 認証	08901				
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
	ソケット	O-1	O-2	O-3	O-4
	ピン	4	4	4	4

### 機械的仕様

材質	PUR
----	-----

### ディスプレイ / パーツ

表示	動作	LED, 緑
	機能	LED, 黄色


### 備考

梱包数	1 個
-----	-----


### 電気接続

ケーブル: 2 m, PVC, 5 x 1.5 mm<sup>2</sup>

コネクタ式: M12, コーディング: A

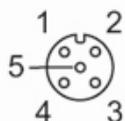

### 接続

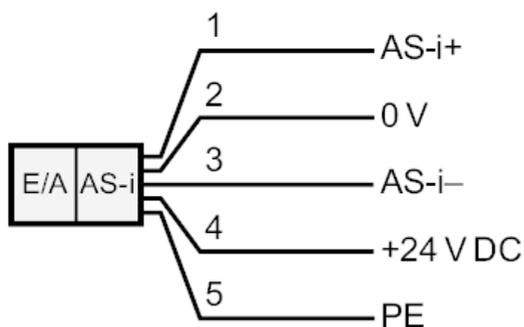

- 3 補助電源 -
- 4 スイッチング出力 +
- 5 保護接地 (PE)