

AC2450




AS-i CompactLineモジュール

CompactModule/2x2DI/M12

廃止品 - 参考資料

代替品: AC2457

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

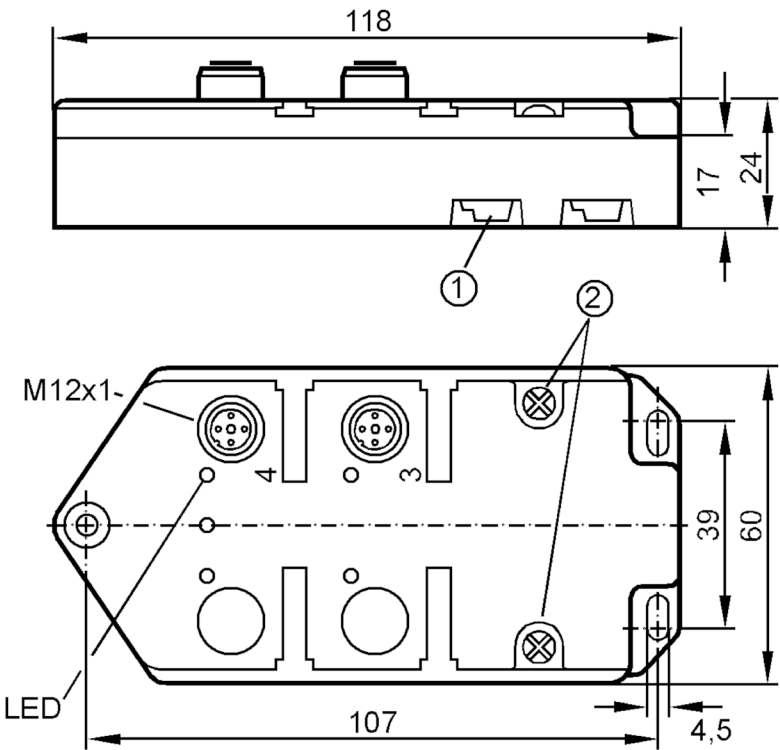

- 1 AS-i 電源
2 接地用ワッシャー



アプリケーション

アプリケーション

フィールド設置

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	< 242

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 4
-----------	-----------

入力

デジタル入力	4, (2 x 2)
入力回路、デジタル入力回路	PNP
センサ電源	AS-i
電源	[V] 20～30
最大供給電流 (合計)	[mA] 200
入力電流 High	[mA] > 5
入力電流 Low	[mA] < 1.5
スイッチングレベル High	[V] > 10
短絡保護	有

AC2450



AS-i CompactLineモジュール

CompactModule/2x2DI/M12

出力					
電気仕様		AS-i			
使用環境条件					
使用周囲温度		[°C] -25～80			
保護構造		IP 67			
試験 / 認証					
EMC		EN 50295			
AS-i仕様					
AS-i プロファイル		S-0.1			
I/O コンフィグレーション		[hex] 0			
ID コード		[hex] 1			
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
	ソケット	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	ピン	4	2	4	2
機械的仕様					
取り付け方法		AS-i フラットケーブル接続			
材質		PUR			
ディスプレイ / パーツ					
表示	動作			LED, 緑	
	機能			LED, 黄色	
備考					
梱包数		1 個			
電気接続					

コネクタ式: M12, コーディング: A

