


AC2453



AS-i CompactLineモジュール

CompactM12 4 SB V4A

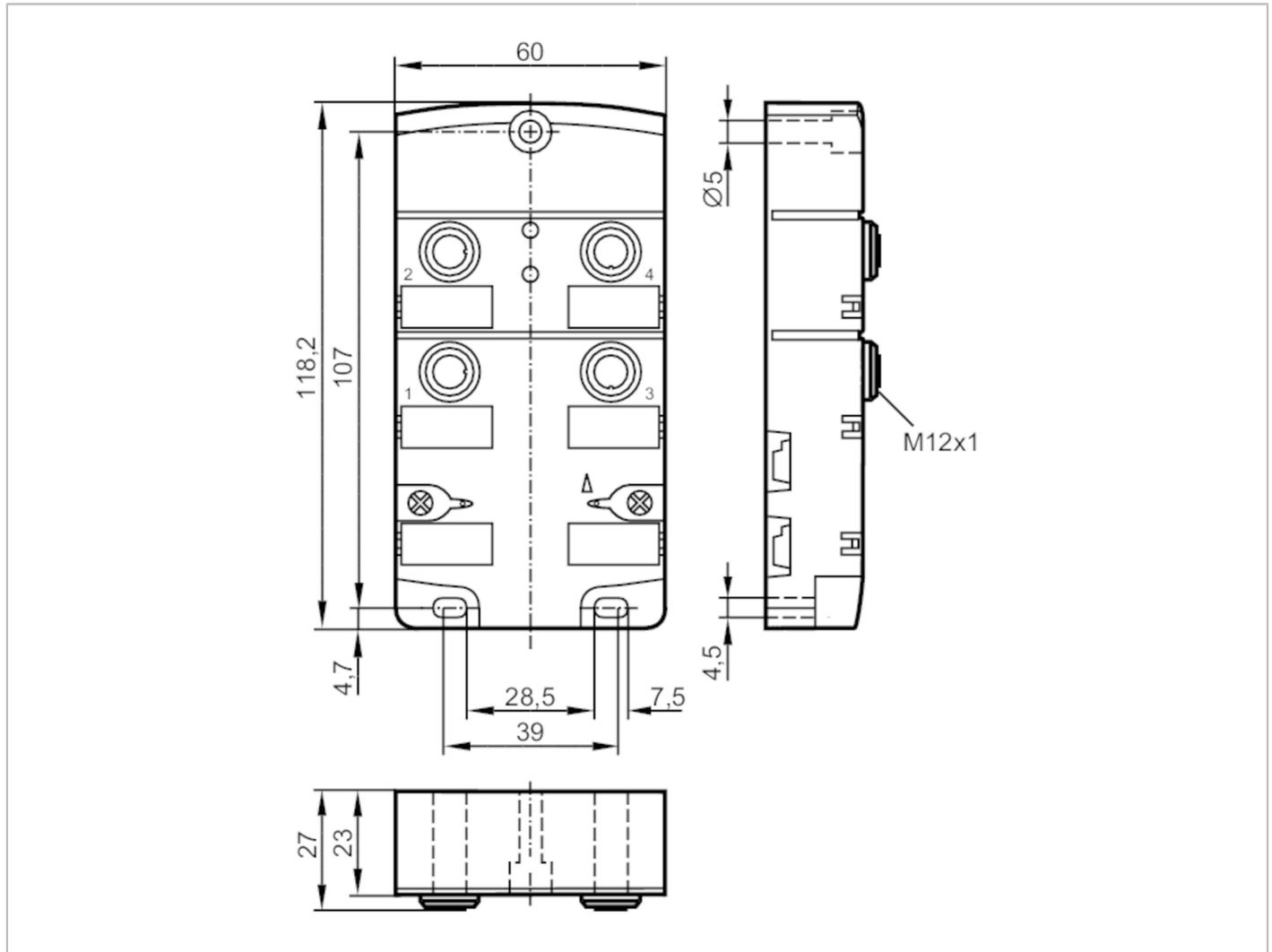

 
アプリケーション		フィールド設置
アプリケーション		フィールド設置
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5~31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	2000
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
追加電源	[V]	DC 20~30, (AUX)
追加電源 消費電流	[mA]	2000, (AUX)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~80
保存温度	[°C]	-25~80
最大相対湿度	[%]	90, (結露なきこと)
基準海面からの高度	[m]	2000
保護構造		IP 67, (AS-i フラットケーブル使用時 E7400x / E7401x)

AC2453



AS-i CompactLineモジュール

CompactM12 4 SB V4A

試験 / 認証	
EMC	EN 61000-6-2
	EN 62026-2
	EN 50581
UL規格認証	電源 Class 2
機械的仕様	
重量 [g]	272
取り付け方法	AS-i フラットケーブル接続
外形寸法 [mm]	118.2 x 60 x 27
材質	PA 6.6, ソケット: ステンレス 1.4404 (SUS316L), ベースねじ止め部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), O-リング: EPDM, ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理, ネジ ステンレス 1.4578 (316Cu)
電気接続	
モジュール接続	フラットケーブル
アクセサリ	
アクセサリ (別売り)	ステンレス製キャップ, 取付け時の機械的ストレス保護用, E70402
備考	
梱包数	1 個
電気接続	
コネクタ式: M12, コーディング: A	
	
1	AS-i +
2	補助電源 -
3	AS-i -
4	補助電源 +
5	保護接地 (FE)