


AC2482



AS-i CompactLineモジュール

CompactM8 2DI 2DO

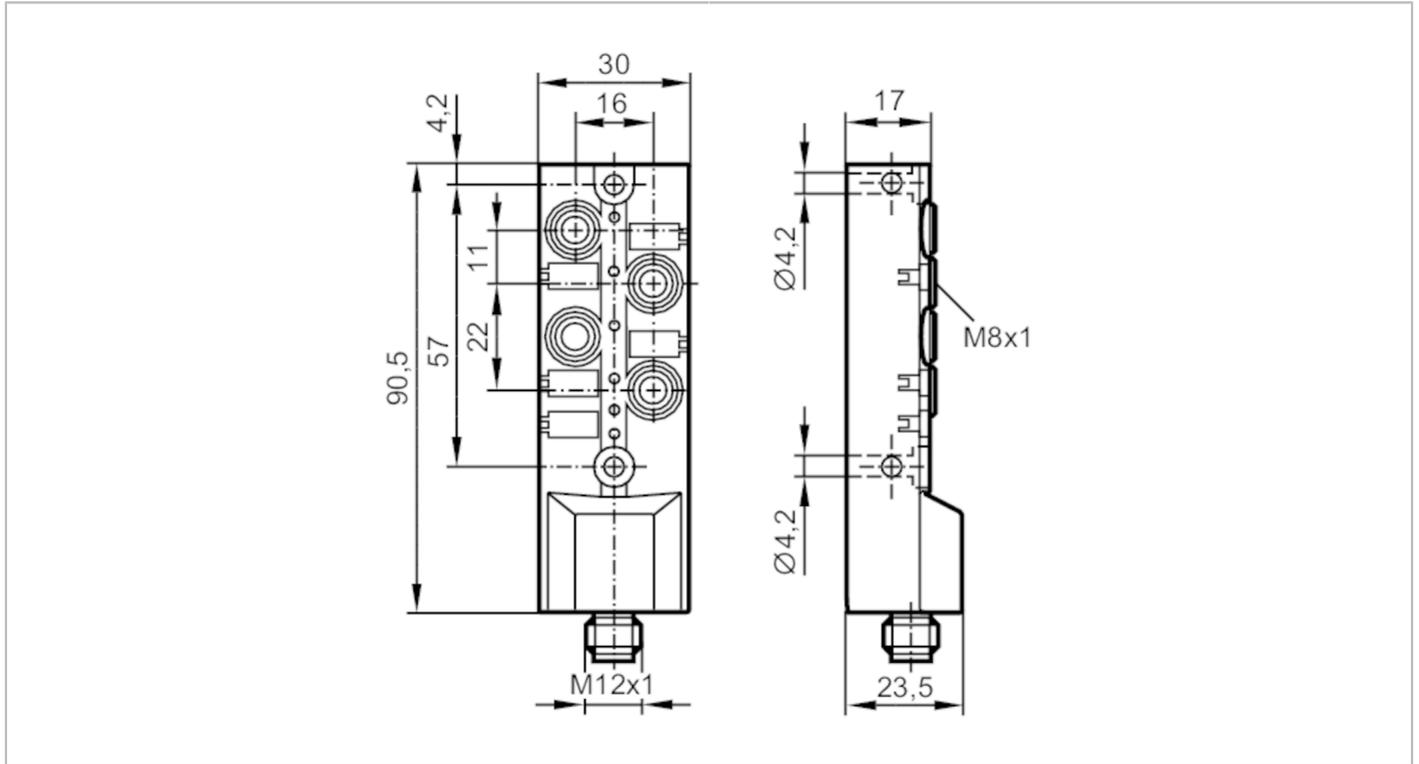

アプリケーション	
アプリケーション	フィールド設置
電気的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 26.5~31.6
消費電流 (AS-i 電源) [mA]	230
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能	有
入力 / 出力	
入力数 / 出力数	デジタル入力: 2, デジタル出力: 2
入力	
デジタル入力	2
入力回路、デジタル入力回路	PNP, (IEC 61131-2 タイプ 2)
センサ電源	AS-i
電源 [V]	18~30, (DC)
最大供給電流 (合計) [mA]	180, (入出力全部の電流負荷: 180 mA)
スイッチングレベル High [V]	> 11
短絡保護	有
出力	
デジタル出力	2
電圧範囲 (DC) [V]	18~30
出力開閉電流 [mA]	180, (入出力全部の電流負荷: 180 mA)
短絡保護	有
AS-i 回路との絶縁	-

AC2482



AS-i CompactLineモジュール

CompactM8 2DI 2DO

アクチュエータ出力電源	AS-i
-------------	------

使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25~60
保存温度	[°C] -25~60
最大相対湿度	[%] 90, (結露なきこと)
基準海面からの高度	[m] 2000
保護構造	IP 65, IP 67, IP 68

試験 / 認証	
EMC	EN 62026-2 EN 50581
MTTF	[年] 261
UL規格認証	電源 Class 2

AS-i仕様																																				
AS-i バージョン	2.11, 3.0																																			
拡張アドレス設定モード	有																																			
AS-iマスタプロファイル	M2, M3, M4																																			
AS-i プロファイル	S-B.A.E																																			
I/O コンフィグレーション	[hex] B																																			
ID コード	[hex] A.E																																			
AS-i 認証	100901																																			
データビット	<table><thead><tr><th>データビット</th><th>D0</th><th>D1</th><th>D2</th><th>D3</th></tr></thead><tbody><tr><td>入力</td><td>-</td><td>-</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>ソケット</td><td>-</td><td>-</td><td>I-3</td><td>I-4</td></tr><tr><td>ピン</td><td>-</td><td>-</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>出力</td><td>1</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>ソケット</td><td>O-1</td><td>O-2</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>ピン</td><td>4</td><td>4</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>	データビット	D0	D1	D2	D3	入力	-	-	3	4	ソケット	-	-	I-3	I-4	ピン	-	-	4	4	出力	1	2	-	-	ソケット	O-1	O-2	-	-	ピン	4	4	-	-
データビット	D0	D1	D2	D3																																
入力	-	-	3	4																																
ソケット	-	-	I-3	I-4																																
ピン	-	-	4	4																																
出力	1	2	-	-																																
ソケット	O-1	O-2	-	-																																
ピン	4	4	-	-																																
パラメータビット	<table><thead><tr><th>パラメータ</th><th>型式</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>P0</td><td>未使用、不 使用</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P1</td><td>パリアフェラル エラー表示</td><td>: 1</td><td>有効</td><td>/ 0</td><td>無効</td></tr><tr><td>P2</td><td>未使用、不 使用</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P3</td><td>未使用、不 使用</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	パラメータ	型式					P0	未使用、不 使用					P1	パリアフェラル エラー表示	: 1	有効	/ 0	無効	P2	未使用、不 使用					P3	未使用、不 使用									
パラメータ	型式																																			
P0	未使用、不 使用																																			
P1	パリアフェラル エラー表示	: 1	有効	/ 0	無効																															
P2	未使用、不 使用																																			
P3	未使用、不 使用																																			

機械的仕様	
重量	[g] 111
取り付け方法	背面取付け
外形寸法	[mm] 90.5 x 30 x 23.5
材質	PBT

ディスプレイ / パーツ	
表示	スイッチング状態 LED, 黄色 I1...I2, O1...O2 動作 LED, 緑 AS-i エラー LED, 赤

AC2482




AS-i CompactLineモジュール

CompactM8 2DI 2DO

電気接続	
モジュール接続	M12
アクセサリ	
付属品	ラベルタグ カバーキャップ: 2
アクセサリ (別売り)	カバーキャップ: M8, E73005 フラットケーブルピックアップコネクタ: 1 m, 丸ケーブル, E70582 フラットケーブルピックアップコネクタ: M12, E70096 DINレール取付アダプタ, E73006
備考	
備考	以下の電圧電位を接続しないでください.: I-, I+, I1, I2 AS-i ケーブルと電氣的に接続されています。
梱包数	1 個


電気接続	
電気接続 - AS-i	

 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



1	AS-i +
3	AS-i -

電気接続 - 入力	
コネクタ式: 2 x M8, コーディング: A	

 

1	入力 センサ電源 L+
3	センサ電源 L-
4	データ信号入力

AC2482



AS-i CompactLineモジュール

CompactM8 2DI 2DO

電気接続 - 出力

コネクタ式: 2 x M8, コーディング: A



1	出力 未使用
3	内部電圧 E-
4	スイッチング出力 +