




AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

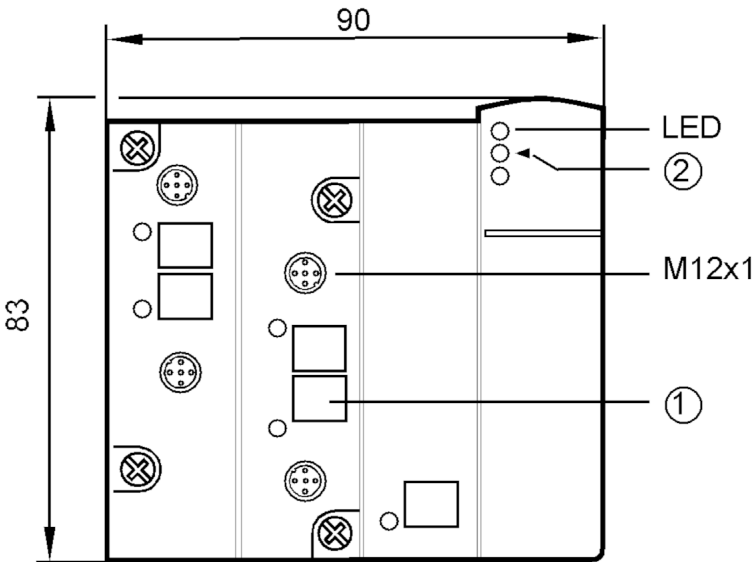

- 1 ラベル
2 赤外線アダプター固定用



アプリケーション	
アプリケーション	フィールド設置
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA] 157
逆接続保護	有
追加電源	[V] DC 24～30, (AUX)
追加電源	別売り、オプション
追加電源 消費電流	[mA] 550, (AUX)
入力 / 出力	
入力数 / 出力数	アナログ出力: 4
入力	
高精度アナログ入力	[%] 0,5
出力	
アナログ出力	4, (2線式アクチュエータ接続)
電流出力	[mA] 0～20
最大負荷	[Ω] 600
アナログ出力分解能	16 (1 bit = 1 μA)
アクチュエータ出力電源	AS-i / AUX
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] 0～70
保存温度	[°C] -20～85

AC2518



AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

最大相対湿度	[%]	90, (結露なきこと)
基準海面からの高度	[m]	2000
保護構造		IP 67

試験 / 認証

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[年]	135

AS-i仕様

AS-i アドレス設定器		アドレスソケット, IR アドレス設定可能
AS-iマスタプロファイル		M3, M4
AS-i プロファイル		S-7.3.6
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	3.6

機械的仕様

重量	[g]	224.65
取り付け方法		ベースを使用して AS-iラインに接続
材質		PBT
締付トルク	[Nm]	0.6~0.8

ディスプレイ / パーツ

表示	アナログ信号	LED, 黄色 チャンネル AO1...AO4
	動作	LED, 緑 AS-i, AUX
	エラー	LED, 赤

電気接続

モジュール接続	フラットケーブル
---------	----------

アクセサリ


アクセサリ (別売り)	ベース
-------------	-----

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

コネクタ式: M12, コーディング: A

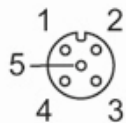

1	AO+ アナログ出力
2	n.c.
3	AO- アナログ出力 0V
4	n.c.
5	機能接地