


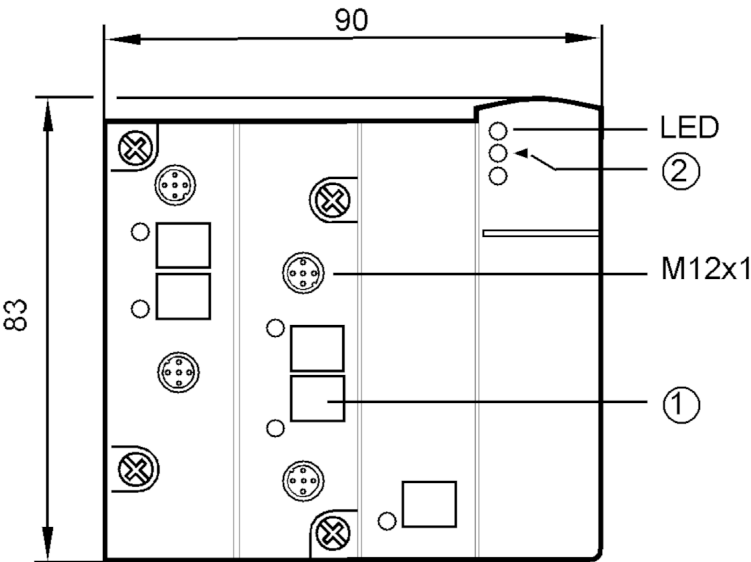

- 1 ラベル
2 赤外線アダプター固定用



アプリケーション		
アプリケーション		フィールド設置
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	24
逆接続保護		有
追加電源	[V]	DC 24～30, (AUX)
追加電源 消費電流	[mA]	550, (AUX)
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		アナログ出力: 4
入力		
高精度アナログ入力	[%]	0,5
出力		
アナログ出力		4, (3線式アクチュエータ接続)
電流出力	[mA]	0～20
最大負荷	[Ω]	600
アナログ出力分解能		16 (1 bit = 1 μA)
アクチュエータ出力電源		AUX
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0～70
保存温度	[°C]	-20～85
最大相対湿度	[%]	90, (結露なきこと)



AS-i ClassicLineモジュール

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

基準海面からの高度	[m]	2000
保護構造		IP 67

試験 / 認証

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[年]	150

AS-i仕様

AS-i アドレス設定器	アドレスソケット, IR アドレス設定可能					
AS-iマスタプロファイル	M3, M4					
AS-i プロファイル	S-7.3.6					
I/O コンフィグレーション	[hex]	7				
ID コード	[hex]	3.6				
パラメータビット	パラメータ ビット	型式				
	P0	未使用、不 使用				
	P1	未使用、不 使用				
	P2	ペリフェラル エラー表示	: 1	有効	/ 0	無効
	P3	未使用、不 使用				

機械的仕様

重量	[g]	206.5
取り付け方法	FC-Eベースを使用してAS-iネットワークに接続	
材質	PBT	
締付トルク	[Nm]	0.6～0.8

ディスプレイ / パーツ

表示	アナログ信号	LED, 黄色 チャンネル AO1...AO4
	動作	LED, 緑 AS-i, AUX
	エラー	LED, 赤

電気接続

モジュール接続	フラットケーブル
---------	----------

アクセサリ

アクセサリ (別売り)	ベース
-------------	-----

備考

梱包数	1 個
-----	-----




AS-i ClassicLineモジュール

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

電気接続

コネクタ式: M12, コーディング: A

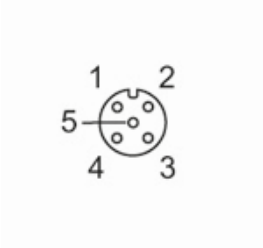

1	AO+ アナログ出力
2	アクチュエータ電源 +24 V
3	AO- アナログ出力 0V
4	n.c.
5	機能接地