

AC2558




AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLineVA 4DO T M12

廃止品 - 参考資料

代替品: AC2452

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

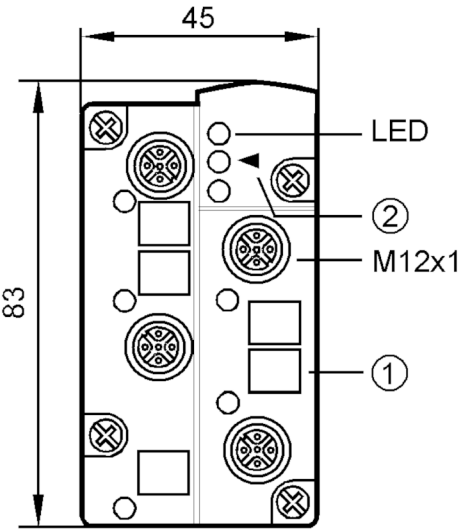

- 1 ラベル
2 赤外線アダプター固定用



電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA] 50
最大負荷電流 (合計)	[A] 2
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能	有
入力 / 出力	
入力数 / 出力数	デジタル出力: 4
出力	
電気仕様	AS-i
デジタル出力	4
回路	PNP
電圧範囲 (DC)	[V] 15～30, (PELV電源, フラットケーブル経由, cULusに適合させる場合は、"Limited Voltage/Current (許容電圧電流)" に相当する電源をご使用ください。)
出力開閉電流	[mA] 1000, (開閉容量に関する用途カテゴリ DC-13 (電磁負荷の制御): 20 W (IEC 60947-5-1), cULus規格: 700 mA)
短絡保護	有
AS-i 回路との絶縁	有



AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLineVA 4DO T M12

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70
保護構造		IP 67

試験 / 認証		
EMC	EN 50295	

AS-i仕様					
AS-i バージョン		2.1			
AS-i アドレス設定器		IR アドレス設定可能			
拡張アドレス設定モード		－			
AS-i プロファイル		S-8.0.E			
I/O コンフィグレーション	[hex]	8			
ID コード	[hex]	0.E			
AS-i 認証		39201			
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
	出力	1	2	3	4
	ソケット	O-1	O-2	O-3	O-4
	ピン	4	4	4	4

機械的仕様	
重量	[g] 112.2
取り付け方法	FC-Eベースを使用してAS-iネットワークに接続
材質	PBT, シーリング(パッキン): FKM , ネジ: ステンレス

ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	LED, 緑
	エラー	LED, 赤
	機能	LED, 黄色


アクセサリ	
アクセサリ (別売り)	ベース

備考	
梱包数	1 個

電気接続

フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK-E:

コネクタ式: M12, コーディング: A

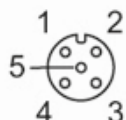

1	出力
2	未使用
3	未使用
4	補助電源 AUX -
5	スイッチング出力 +
	未使用