




廃止品 - 参考資料

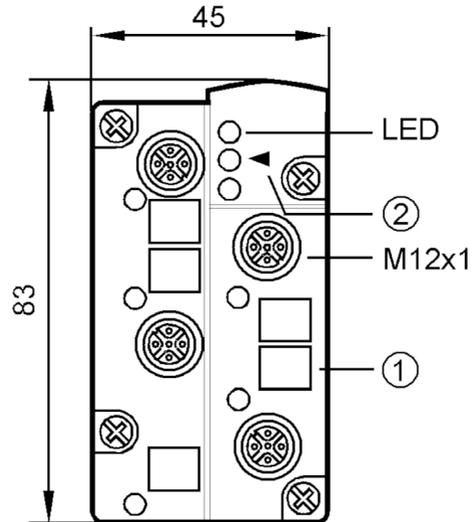

- 1 ラベル
2 赤外線アダプター固定用



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5~31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	150
最大負荷電流 (合計)	[A]	2
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 2, デジタル出力: 2
-----------	----------------------

入力

デジタル入力	2
入力回路、デジタル入力回路	PNP
センサ電源	AS-i
電源	[V] 18~30, (フラットケーブル経由)
最大供給電流 (合計)	[mA] 100
入力電流 High	[mA] 6~10
入力電流 Low	[mA] 0~2
スイッチングレベル High	[V] > 11
短絡保護	有

出力

電氣仕様	AS-i
デジタル出力	2

AC2564



AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

回路	PNP
電圧範囲 (DC) [V]	15~30, (PELV電源, フラットケーブル経由)
出力開閉電流 [mA]	1000, (開閉容量に関する用途カテゴリ DC-13 (電磁負荷の制御): 20 W (IEC 60947-5-1))
短絡保護	有
AS-i 回路との絶縁	有

使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-25~70
保護構造	IP 67

試験 / 認証	
EMC	EN 50295

AS-i仕様																																				
AS-i バージョン	2.1																																			
AS-i アドレス設定器	IR アドレス設定可能																																			
拡張アドレス設定モード	有																																			
AS-i プロファイル	S-B.A.E																																			
I/O コンフィグレーション [hex]	B																																			
ID コード [hex]	A.E																																			
データビット	<table border="1"><thead><tr><th>データビット</th><th>D0</th><th>D1</th><th>D2</th><th>D3</th></tr></thead><tbody><tr><td>入力</td><td>-</td><td>-</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>ソケット</td><td>-</td><td>-</td><td>I-3/4</td><td>I-3/4 I-4</td></tr><tr><td>ピン</td><td>-</td><td>-</td><td>4</td><td>2 4</td></tr><tr><td>出力</td><td>1</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>ソケット</td><td>O-1/2</td><td>O-1/2 / O-2</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>ピン</td><td>4</td><td>2 4</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>	データビット	D0	D1	D2	D3	入力	-	-	3	4	ソケット	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4	ピン	-	-	4	2 4	出力	1	2	-	-	ソケット	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-	ピン	4	2 4	-	-
データビット	D0	D1	D2	D3																																
入力	-	-	3	4																																
ソケット	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4																																
ピン	-	-	4	2 4																																
出力	1	2	-	-																																
ソケット	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-																																
ピン	4	2 4	-	-																																

機械的仕様	
重量 [g]	115
取り付け方法	FC-Eベースを使用してAS-iネットワークに接続
材質	PBT, シーリング(パッキン): FKM , ネジ: ステンレス

ディスプレイ / パーツ							
表示	<table border="1"><tr><td>動作</td><td>LED, 緑</td></tr><tr><td>エラー</td><td>LED, 赤</td></tr><tr><td>機能</td><td>LED, 黄色</td></tr></table>	動作	LED, 緑	エラー	LED, 赤	機能	LED, 黄色
動作	LED, 緑						
エラー	LED, 赤						
機能	LED, 黄色						

アクセサリ	
アクセサリ (別売り)	ベース

備考	
備考	入力と出力は絶縁して下さい。 以下の電圧電位を接続しないでください。: I-, I+, I-3/4, I-4 AS-i ケーブルと電氣的に接続されています。
梱包数	1 個

AC2564




AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

電気接続

フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK-E:

接続

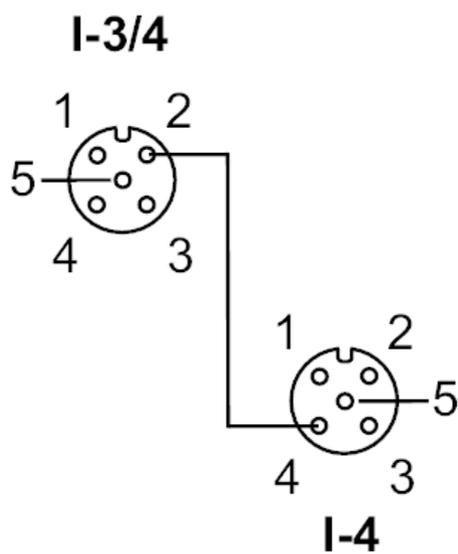

コネクタ式: M12