

AC2565




AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLineVA 4DI M12

廃止品 - 参考資料

代替品: AC2486

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

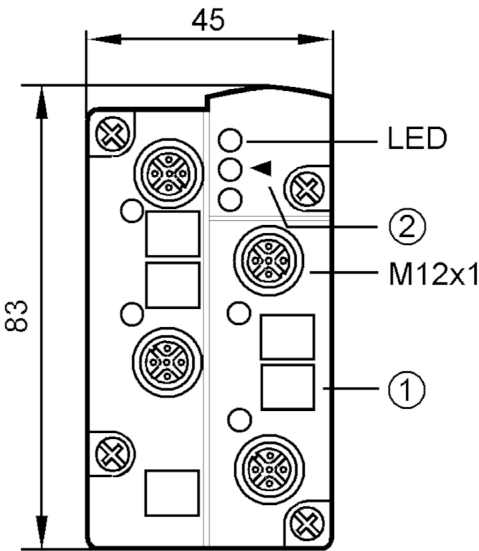

- 1 ラベル
- 2 赤外線アダプター固定用



アプリケーション	
アプリケーション	フィールド設置
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA] 150
入力 / 出力	
入力数 / 出力数	デジタル入力: 4
入力	
デジタル入力	4
入力回路、デジタル入力回路	PNP
センサ電源	AS-i
電源	[V] 18～30, (フラットケーブル経由)
最大供給電流 (合計)	[mA] 100
入力電流 High	[mA] 6～10
入力電流 Low	[mA] 0～2
スイッチングレベル High	[V] > 11
短絡保護	有



AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLineVA 4DI M12

使用環境条件						
使用周囲温度		[°C]	-25～70			
保護構造			IP 67			
試験 / 認証						
EMC			EN 50295			
AS-i仕様						
AS-i バージョン			2.1			
AS-i アドレス設定器			IR アドレス設定可能			
拡張アドレス設定モード			有			
AS-i プロファイル			S-0.A.E			
I/O コンフィグレーション		[hex]	0			
ID コード		[hex]	A.E			
データビット		データビット	D0	D1	D2	D3
		入力	1	2	3	4
		ソケット	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		ピン	4	2 4	4	2 4
機械的仕様						
重量		[g]	113			
取り付け方法			FCベースを使用して AS-iラインに接続			
外形寸法		[mm]	45 x 83 x 25			
材質			PBT, シーリング(パッキン): FKM , ネジ: ステンレス			
ディスプレイ / パーツ						
表示		動作			LED, 緑	
		エラー			LED, 赤	
		機能			LED, 黄色	
アクセサリ						
アクセサリ (別売り)			ベース			
備考						
備考		以下の電圧電位を接続しないでください。:				
		I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
		AS-i ケーブルと電氣的に接続されています。				
梱包数			1 個			




AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLineVA 4DI M12

電気接続

フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK / PG:

接続

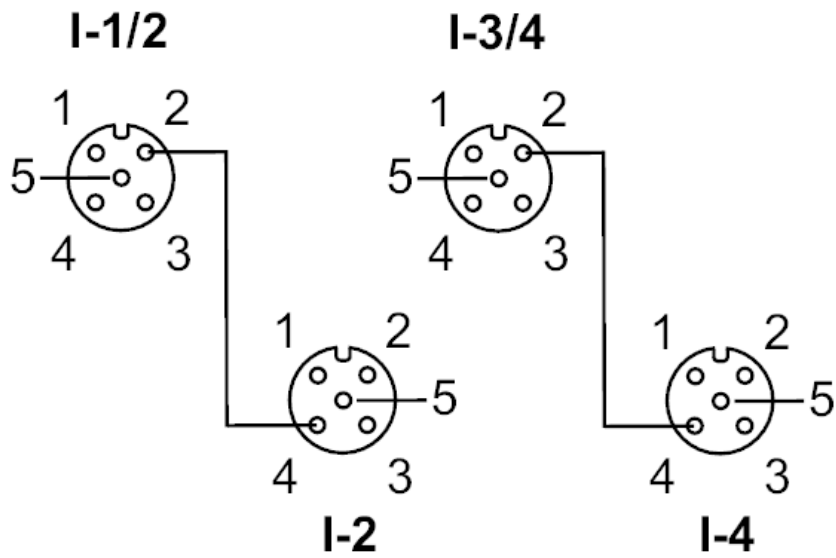

コネクタ式: M12

	入力
	ソケット I-1/2
1	センサ電源 L+
2	データ信号入力 2
3	センサ電源 L-
4	データ信号入力 1
5	未使用
	ソケット I-2
1	センサ電源 L+
2	未使用
3	センサ電源 L-
4	データ信号入力 2
5	未使用
	ソケット I-3/4
1	電源 L+
2	データ信号入力 4
3	センサ電源 L-
4	データ信号入力 3
5	未使用
	ソケット I-4
1	センサ電源 L+
2	未使用
3	センサ電源 L-
4	データ信号入力 4
5	未使用