




廃止品 - 参考資料

代替品: AC5218 または AC2518
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

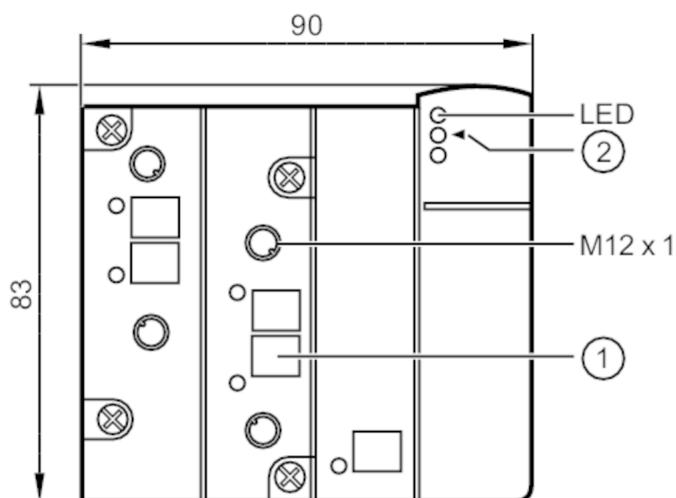

- 1 ラベル
2 赤外線アダプター固定用



アプリケーション

アプリケーション

フィールド設置

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	130～180, (補助電源供給)
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	180, (外部電源供給時: 50 mA)
逆接続保護		有
追加電源	[V]	DC 24
追加電源		別売り、オプション

入力 / 出力

入力数 / 出力数	アナログ出力: 4
-----------	-----------

出力

電圧範囲 (DC)	[V]	24, (PELV電源)
アナログ出力		4, (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren)
電流出力	[mA]	0～20
最大負荷	[Ω]	600
短絡保護		有
アナログ出力分解能		16 (1 bit = 1 μA)
アクチュエータ出力電源		AS-i / AUX

使用環境条件

 
使用周囲温度	[°C]	0～70
保存温度	[°C]	-20～85

AC2568



AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC	EN 50295		
	EN 61000-6-4	: 2001	
	EN 61000-6-2	: 2001	
AS-i仕様			
AS-i アドレス設定器	アドレスソケット, IR アドレス設定可能		
AS-i プロファイル	S-7.3.6		
I/O コンフィグレーション	[hex]	7	
ID コード	[hex]	3.6	
機械的仕様			
重量	[g]	226	
取り付け方法	ベースを使用して AS-iラインに接続		
材質	PBT, シーリング(パッキン): FKM , ネジ: ステンレス		
ディスプレイ / パーツ			
表示	動作	LED, 緑 電圧 AS-i / 24 V AUX	
	エラー	LED, 赤	
	機能	LED, 黄色 チャンネル AO1...AO4	
アクセサリ			
アクセサリ (別売り)	ベース		
備考			
梱包数	1 個		
電気接続			
コネクタ式: M12, コーディング: A			
			
1	AO+ アナログ出力		
2	n.c.		
3	AO- アナログ出力 0V		
4	n.c.		
5	機能接地		