

AC2605




AS-i 制御盤用モジュール

AnalogModule 1A0 ST

廃止品 - 参考資料

代替品: AC2611

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

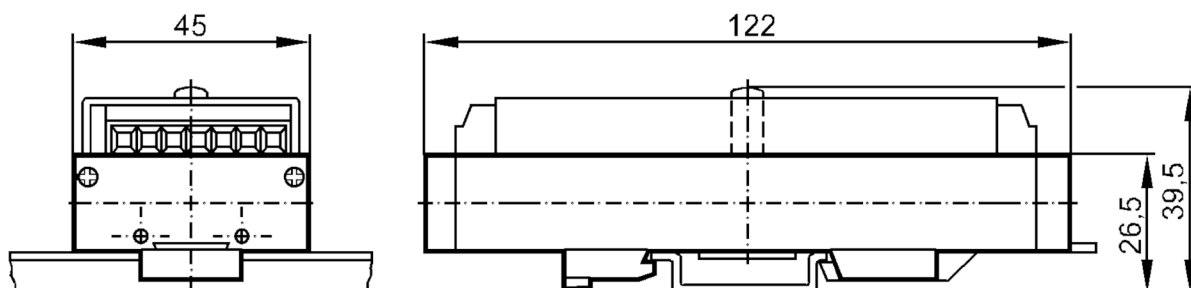

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	135

出力

電気仕様		AS-i
電圧範囲 (DC)	[V]	13～36, (PELV電源)
出力開閉電流	[mA]	100
短絡保護		有

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	0～70
保護構造		IP 20

試験 / 認証

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i仕様

AS-i プロファイル		S-7.1
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	1

機械的仕様

取り付け方法		DINレール / 壁面に取付け可能, 渡り配線が容易な 端子台
--------	--	---------------------------------


AC2605



AS-i 制御盤用モジュール

AnalogModule 1A0 ST

材質		PA, 塩化ビニール (PVC)	
ディスプレイ / パーツ			
表示	動作	LED, 緑	
	機能	1 x LED, 黄色	
		1 x LED, 赤	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			
ネジ端子:			
接続			

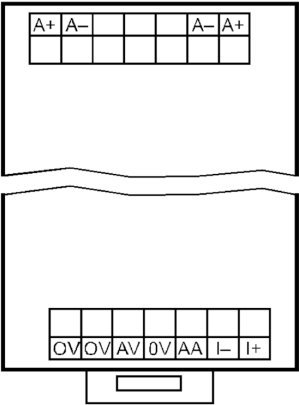

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	アクチュエータ電源 +24V
I-	アクチュエータ電源 0V
AA	アナログ出力 +
0V	アナログ出力 0V