


AC2618



AS-i ユニバーサルモジュール

UniversalModule 2AO(C) IP65

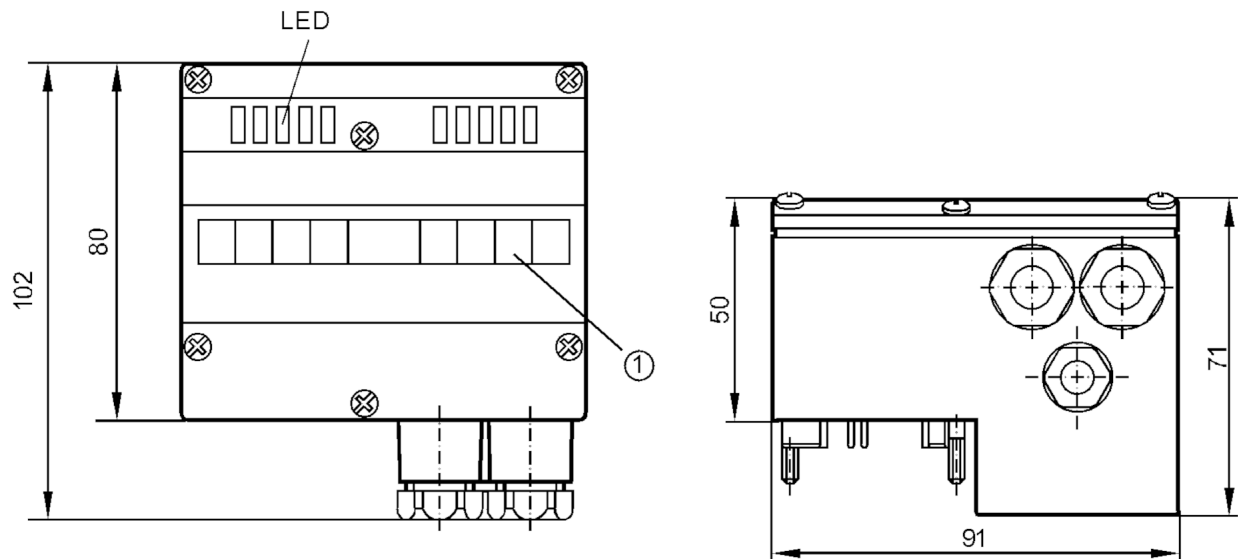

1 ラベル



アプリケーション

アプリケーション

フィールド設置

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	140
逆接続保護		有
追加電源	[V]	DC 24～30, (AUX)
追加電源		別売り、オプション
追加電源 消費電流	[mA]	550, (AUX)

入力 / 出力

入力数 / 出力数	アナログ出力: 2
-----------	-----------

入力

高精度アナログ入力	[%]	0,5
-----------	-----	-----

出力

アナログ出力		2, (2線式/4線式アクチュエータ接続)
電流出力	[mA]	0～20
最大負荷	[Ω]	600
過負荷保護回路		有
アナログ出力分解能		16 (1 bit = 1 μA)
アクチュエータ出力電源		AS-i / AUX

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	0～70
--------	------	------

AC2618



AS-i ユニバーサルモジュール

UniversalModule 2AO(C) IP65

保存温度	[°C]	-25～85
最大相対湿度	[%]	90, (結露なきこと)
基準海面からの高度	[m]	2000
保護構造		IP 65

試験 / 認証

EMC	EN 50295	
MTTF	[年]	145

AS-i仕様

AS-iマスタプロフィール		M3, M4
AS-i プロファイル		S-7.3.5
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	3.5

機械的仕様

重量	[g]	296.2
取り付け方法		FC-Eベースを使用してAS-iネットワークに接続
材質		PBT

ディスプレイ / パーツ

表示	アナログ信号	LED, 黄色 チャンネル AO1...AO2
	動作	LED, 緑 AS-i, AUX
	エラー	LED, 赤

電気接続

モジュール接続	フラットケーブル
---------	----------

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーシクランプ:

AC2618




AS-i ユニバーサルモジュール

UniversalModule 2AO(C) IP65

フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK / FK-E / PG:

接続

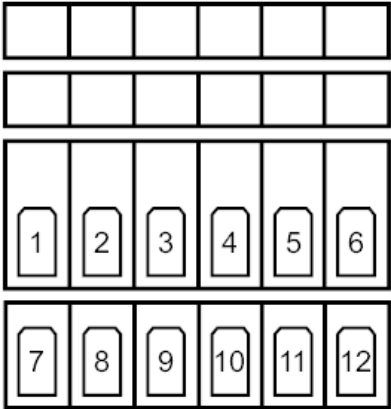

1	O+ アクチュエータ電源 2 +24V
2	C2 アナログ出力 mA
3	O- アクチュエータ電源 2 0V
4	COM 2 アナログ出力 2 0V
5	Shield
6	Shield
7	O+ アクチュエータ電源 1 +24V
8	C1 アナログ出力 mA
9	O- アクチュエータ電源 1 0V
10	COM 1 アナログ出力 1 0V
11	FE 機能接地
12	FE 機能接地