




廃止品 - 参考資料

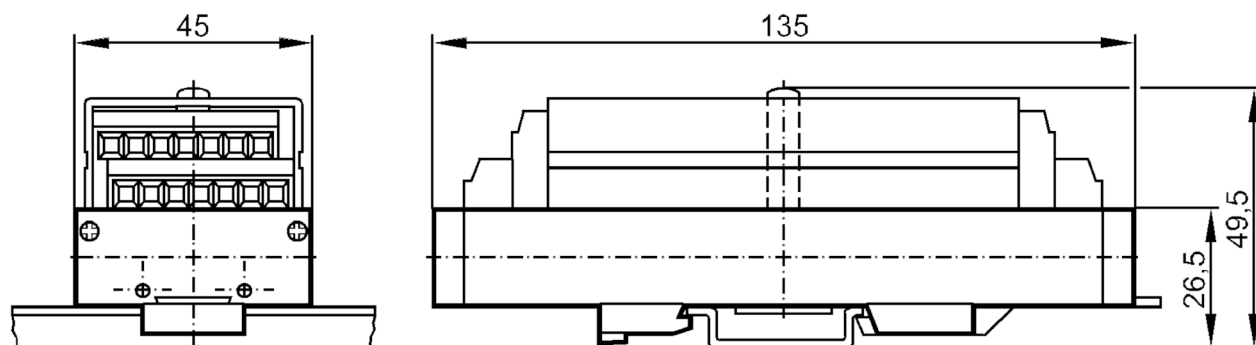

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	< 80
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル出力: 4
-----------	-----------

出力

電気仕様	PNP
デジタル出力	4
回路	PNP
電圧範囲 (DC)	[V] 10～30, (PELV電源)
出力開閉電流	[mA] 1000
短絡保護	有
AS-i 回路との絶縁	有

使用環境条件

使用周囲温度	[°C] -25～70
保護構造	IP 20

試験 / 認証

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i仕様

AS-i プロファイル	S-8.0
I/O コンフィグレーション	[hex] 8

AC2717



AS-i 制御盤用モジュール

CabinetModule 4DO T ST


ID コード	[hex]	0
AS-i 認証		01601

機械的仕様	
取り付け方法	DINレール / 壁面に取付け可能, 渡り配線が容易な 端子台
材質	PA, 塩化ビニール (PVC)

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 黄色
	動作	LED, 緑
	短絡	LED, 赤

備考	
備考	以下の電圧電位を接続しないでください。:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	AS-i ケーブルと電氣的に接続されています。
梱包数	1 個

電気接続	
ネジ端子:	
接続	

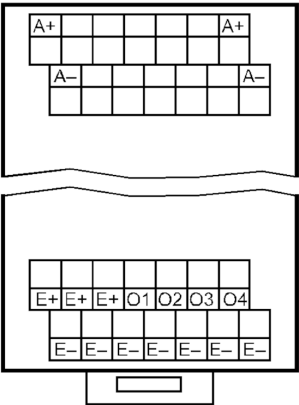

A+	AS-i+
A-	AS-i-
E+	アクチュエータ電源 +24V
E-	アクチュエータ電源 0V
O1~O4	スイッチング出力 アクチュエータ 1~4