


AC2728



AS-i PCBモジュール

Valvehead module 4DI 3DO T

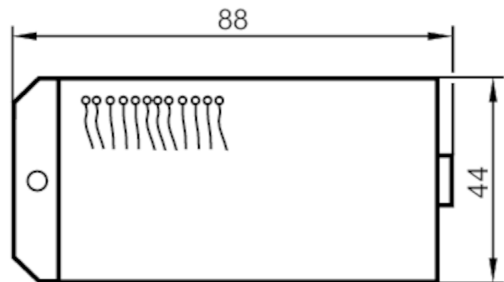

アプリケーション		
アプリケーション	取付け型ユニット	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	< 200
最大負荷電流 (合計)	[A]	0.18, (AS-i供給入出力電流の合計: 180 mA)
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有
入力 / 出力		
入力数 / 出力数	デジタル入力: 4, デジタル出力: 3	
入力		
デジタル入力		4
入力回路、デジタル入力回路		PNP
センサ電源		AS-i
電源	[V]	20～30, (DC)
短絡保護		有
出力		
電氣仕様		PNP
デジタル出力		3
電圧範囲 (DC)	[V]	18～30, (DC)
出力開閉電流	[mA]	100, (入出力全ての電流負荷)
短絡保護		有
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70
保護構造		IP 20
試験 / 認証		
EMC	EN 50295	
AS-i仕様		
AS-i バージョン		2.1
拡張アドレス設定モード		有
AS-iマスタプロファイル		M2, M3, M4

AC2728



AS-i PCBモジュール

Valvehead module 4DI 3DO T

AS-i プロファイル	S-7.A.F				
I/O コンフィグレーション	[hex]	7			
ID コード	[hex]	A.F			
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
	入力	I-1	I-2	I-3	I-4
	出力	O-1	O-2	O-3	-

機械的仕様

重量	[g]	74.5
外装	樹脂充填 樹脂外装	
外形寸法	[mm]	16 x 88 x 41

備考

備考	AS-iモジュールはAS-iから電源供給する AS-iスレーブ1台用のPCBソリューションです。	
	ウォッチドッグ機能によりAS-i配線で通信が停止すると出力をOFFにします。	
梱包数	1 個	

電気接続

ケーブル: 0.1 m

茶	AS-i +
青	AS-i -
赤	+
黒	0 V
白	I-4
黄色	O-3
白	I-3
黄色	O-2
白	I-2
黄色	O-1
白	I-1