




AS-i PCBモジュール

AS-i pcb 2-DI/1-DO

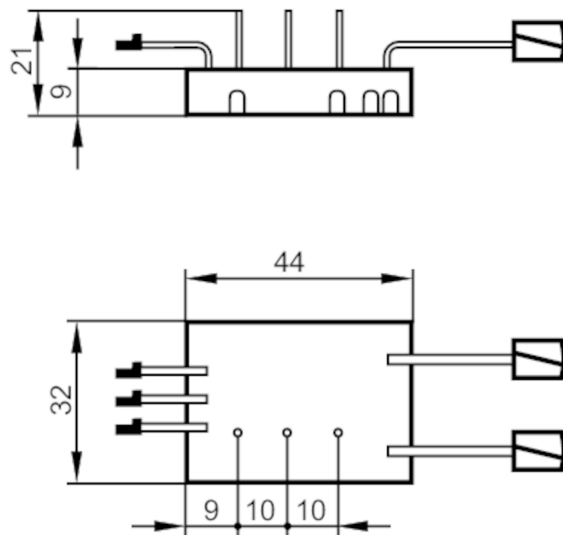

アプリケーション

アプリケーション	取付け型ユニット
----------	----------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	< 50
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 2
-----------	-----------

入力

デジタル入力	2
入力回路、デジタル入力回路	PNP
センサ電源	AS-i
電源 [V]	18～30, (DC)
入力電流 High [mA]	> 5
短絡保護	—

出力

電気仕様		PNP
電圧範囲 (DC)	[V]	DC
出力開閉電流	[mA]	10
短絡保護		－
アクチュエータ出力電源		AS-i

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～60
--------	------	--------

AC2729



AS-i PCBモジュール

AS-i pcb 2-DI/1-DO

保護構造		IP 20, (外装による)				
試験 / 認証						
EMC		EN 50295				
MTTF		[年]	842			
AS-i仕様						
AS-i バージョン		2.11, 3.0				
拡張アドレス設定モード		有				
AS-iマスタプロファイル		M2, M3, M4				
AS-i プロファイル		S-7.A.E				
I/O コンフィグレーション		[hex]	7			
ID コード		[hex]	A.E			
AS-i 認証		75101				
データビット		データビット	D0	D1	D2	D3
		型式	I-1 / O-1	I-2	-	-
機械的仕様						
重量		[g]	58.5			
ディスプレイ / パーツ						
表示		動作			LED, 緑	
		エラー			LED, 赤	
		機能			LED, 黄色	
備考						
梱包数		1 個				
電気接続						
ケーブル: 0.2 m						
AS-i +	茶					
AS-i -	青					
I1	黒					
I2	黒					
O1	赤					