


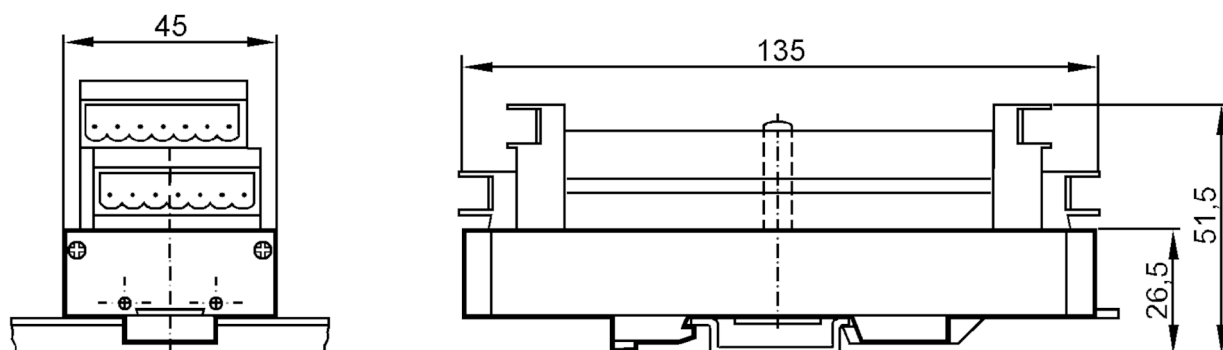

廃止品 - 参考資料



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	< 280

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 4
-----------	-----------

入力

デジタル入力	4
入力回路、デジタル入力回路	PNP
センサ電源	AS-i
電源	[V] 20～30
最大供給電流 (合計)	[mA] 200
入力電流 High	[mA] > 3
入力電流 Low	[mA] < 1.5
スイッチングレベル High	[V] > 10
短絡保護	有

出力

電気仕様	AS-i
回路	PNP

使用環境条件


使用周囲温度	[°C] -25～70
保護構造	IP 20



AS-i 制御盤用モジュール

CabinetModule 4DI C

試験 / 認証		
EMC	EN 50295	
AS-i仕様		
AS-i プロファイル		S-0.0
I/O コンフィグレーション	[hex]	0
ID コード	[hex]	0
機械的仕様		
取り付け方法	DINレール / 壁面に取付け可能, 渡り配線が容易な 端子台	
材質	PA, 塩化ビニール (PVC)	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 黄色
	動作	LED, 緑
備考		
備考	以下の電圧電位を接続しないでください。:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	AS-i ケーブルと電氣的に接続されています。	
梱包数	1 個	
電気接続		
COMBICON:		
接続		

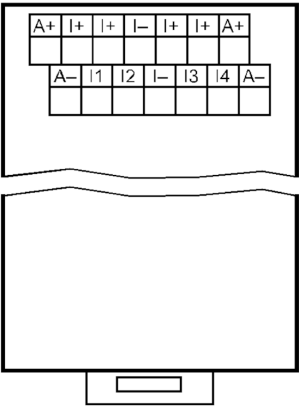

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	センサ電源 +24V
I-	センサ電源 0V
I1~I4	接点入力 センサ 1~4