

AC2805





AS-i 制御盤用モジュール

CabinetModule 4DO R C

廃止品 - 参考資料

代替品: AC2258

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

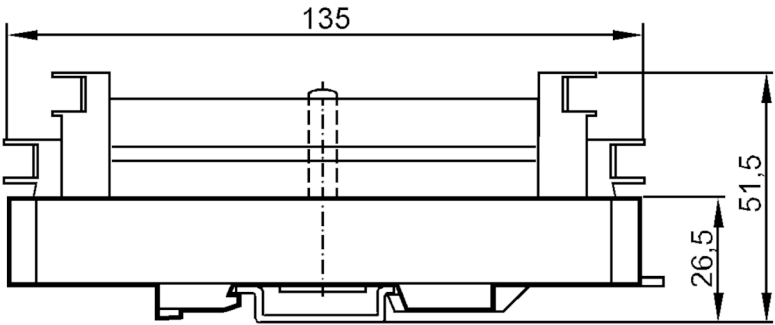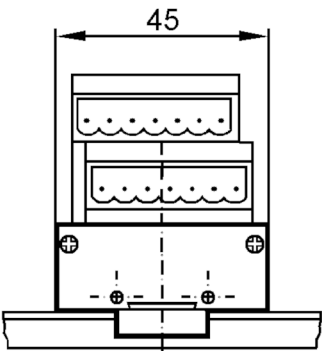


電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	< 60
最大負荷電流 (合計)	[A]	6
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		リレー出力: 4
出力		
電気仕様		AS-i
電圧範囲 (DC)	[V]	24
電圧範囲 (AC)	[V]	240
出力開閉電流	[mA]	2500
リレー出力		4
AS-i 回路との絶縁		有
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～50
保護構造		IP 20
試験 / 認証		
EMC	EN 50295	
	EN 50178	



AS-i 制御盤用モジュール

CabinetModule 4DO R C

AS-i仕様		
AS-i プロファイル		S-8.0
I/O コンフィグレーション	[hex]	8
ID コード	[hex]	0
機械的仕様		
取り付け方法		DINレール / 壁面に取付け可能, 渡り配線が容易な 端子台
外形寸法	[mm]	45 x 135 x 51.5
材質		PA, 塩化ビニール (PVC)
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 黄色
	動作	LED, 緑
アクセサリ		
アクセサリ (別売り)		コンビコンコネクタ, E70198
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
COMBICON:		
接続		

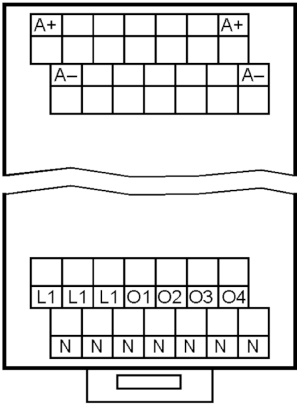

A+	AS-i +
A-	AS-i -
L1	補助電源供給 + (DC) / L1 (AC)
N	補助電源供給 - (DC) / N (AC)
O1~O4	スイッチング出力 アクチュエータ 1~4