


AC2807



AS-i 制御盤用モジュール

CabinetModule 4DI 4DO R C

廃止品 - 参考資料

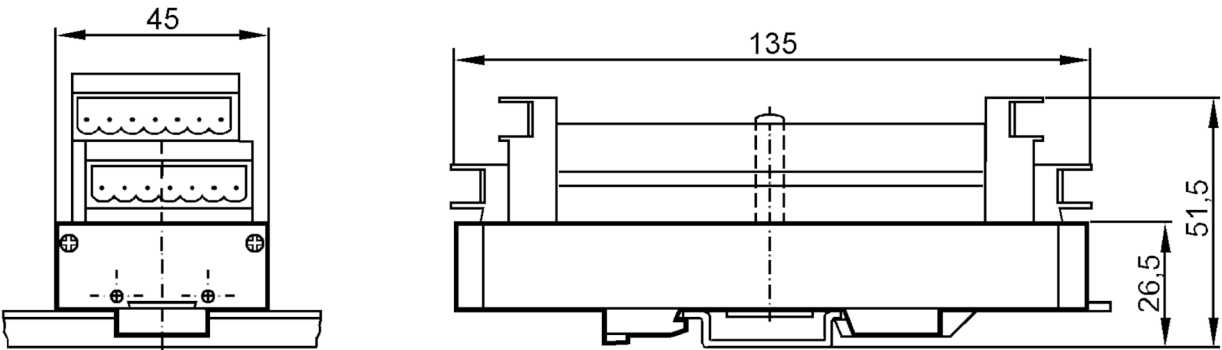

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	60
最大負荷電流 (合計)	[A]	6
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル入力: 4, リレー出力: 4
入力		
デジタル入力		4
入力回路、デジタル入力回路		PNP
センサ電源		AUX
電源	[V]	18～30
最大供給電流 (合計)	[mA]	200
入力電流 High	[mA]	> 5
入力電流 Low	[mA]	< 1.5
スイッチングレベル High	[V]	> 10
短絡保護		—
出力		
電氣仕様		AS-i
電圧範囲 (DC)	[V]	24
電圧範囲 (AC)	[V]	240
出力開閉電流	[mA]	2500

AC2807



AS-i 制御盤用モジュール

CabinetModule 4DI 4DO R C

リレー出力	4	
短絡保護	－	
AS-i 回路との絶縁	有	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～50
保護構造	IP 20	
試験 / 認証		
EMC	EN 50295	
	EN 50178	
AS-i仕様		
AS-i プロファイル	S-7.0	
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	0
機械的仕様		
取り付け方法	DINレール / 壁面に取付け可能, 渡り配線が容易な 端子台	
材質	PA, 塩化ビニール (PVC)	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 黄色
	動作	LED, 緑
アクセサリ		
アクセサリ (別売り)	コンビコンコネクタ, E70198	
備考		
梱包数	1 個	




AS-i 制御盤用モジュール

CabinetModule 4DI 4DO R C

電気接続

COMBICON:

接続

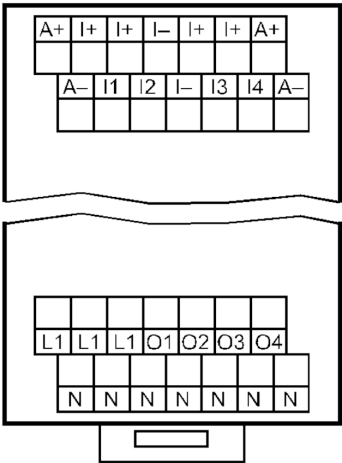

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	センサ電源 +24V
I-	センサ電源 0V
L1	補助電源供給 - (DC) / L1 (AC)
N	補助電源供給 - (DC) / N (AC)
I1~I4	接点入力 センサ 1~4
O1~O4	スイッチング出力 アクチュエータ 1~4