


AC2900



AS-i ProcessLineモジュール

ProcessLine 8 SB IP69K

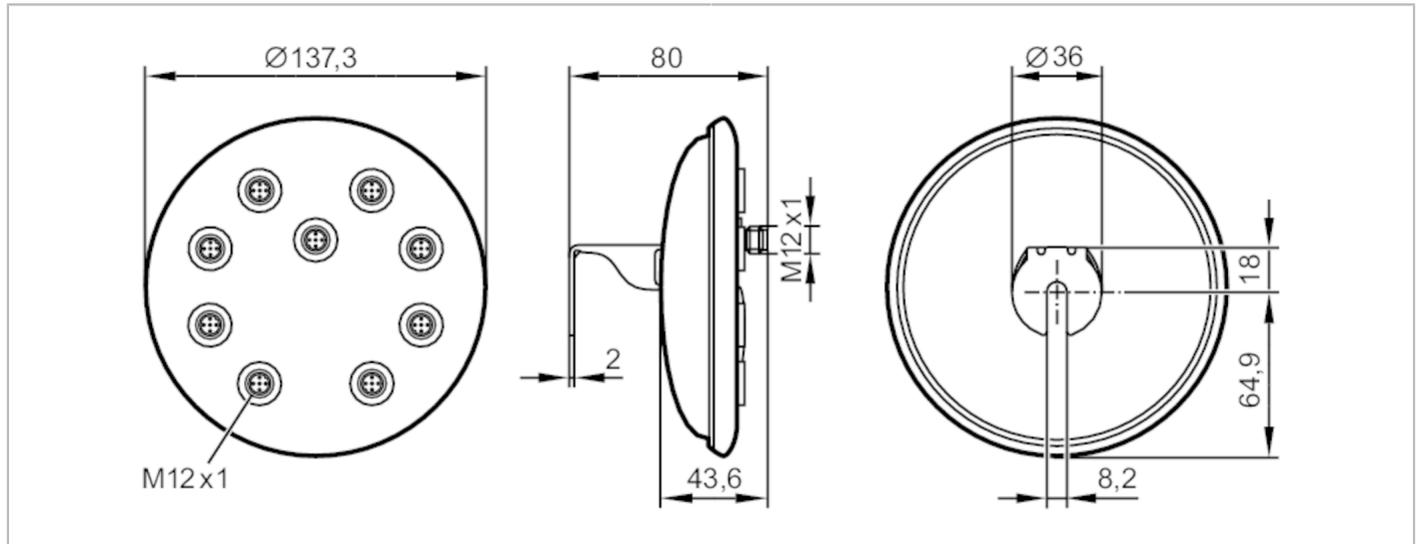

アプリケーション	
アプリケーション	食品産業向けハイジエニック・ウェットエリア用
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 26.5~31.6
最大開閉電流容量 (各ポート毎) [A]	4, (AS-i: 4 A, AUX: 4 A)
追加電源 [V]	DC 20~30, (AUX)
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-5~70
保存温度 [°C]	-5~70
最大相対湿度 [%]	90, (結露なきこと)
基準海面からの高度 [m]	2000
保護構造	IP 68, IP 69K
汚染度	2
試験 / 認証	
EMC	EN 62026-2 EN 61000-6-2
機械的仕様	
重量 [g]	613.5
外形寸法 [mm]	$\varnothing 137.3$ / L = 80
材質	外装: ステンレス, O-リング: EPDM, カバーキャップ: PP (ポリプロピレン)
シーリング材	EPDM
電気接続	
モジュール接続	M12
アクセサリ	
付属品	カバーキャップ: 8 x M12, E70297
アクセサリ (別売り)	トルクレンチ, E70390

AC2900



AS-i ProcessLineモジュール

ProcessLine 8 SB IP69K


備考

梱包数

1 個

電気接続 - ソケット


コネクタ式: 8 x M12, コーディング: A, シーリング(パッキン): EPDM, 締付トルク: 1.2~1.4 Nm, ケーブル長 最大: 20 m

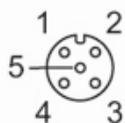

1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, シーリング(パッキン): EPDM, 締付トルク: 1.2~1.4 Nm, ケーブル長 最大: 2 m

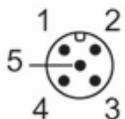

1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE