


AC2950



パッシブ型分配器

ProcessLine 4SB IP69K

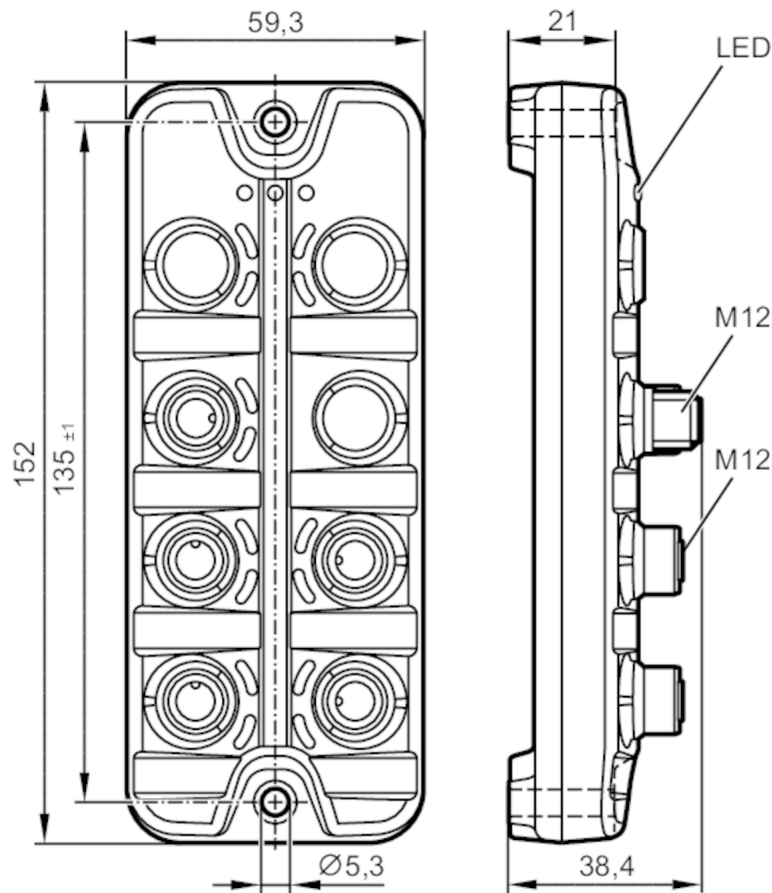

一部LED非点灯のタイプ有



アプリケーション

仕様	AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler
アプリケーション	食品産業向けハイジエニック・ウェットエリア用

電氣的仕様

保護クラス	III
過電流検出	有, (4400 mA ± 200 mA)

AS-i動作

使用電源電圧範囲	[V]	DC 18~31.6, (AS-i)
消費電流	[mA]	4000, (AS-i)
追加電源	[V]	DC 15~30, (AUX)
追加電源 消費電流	[mA]	4000, (AUX)

IO-Link動作

使用電源電圧範囲	[V]	DC 20~30, (US)
消費電流	[mA]	4000, (US)
追加電源	[V]	DC 20~30, (UA)
追加電源 消費電流	[mA]	4000, (UA)

AC2950



パッシブ型分配器

ProcessLine 4SB IP69K

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～60
保存温度	[°C]	-25～85
最大相対湿度	[%]	90, (結露なきこと)
基準海面からの高度	[m]	4000
保護構造	IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K, (ステンレスカバーキャップ装着時: IP 69K)	
保護等級 (NEMA250規格)	6P	
汚染度	2	
化学負荷	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

試験 / 認証		
EMC	EN 62026-2	
	IEC 61000-6-2	
衝撃耐性	DIN EN 60068-2-27	
振動耐性	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[年]	379

機械的仕様		
重量	[g]	284.8
外形寸法	[mm]	152 x 59.3 x 38.4
材質	外装: PA 灰, コネクタ: ステンレス 1.4404 (SUS316L)	

ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	LED, 緑 AS-i / AUX / US / UA
	エラー	LED, 赤

電気接続		
モジュール接続	M12	

備考		
梱包数	1 個	

電気接続 - Power IN

コネクタ式: M12, コーディング: A, 締め付トルク: 0.6～0.8 Nm



AS-i動作		
1	AS-i +	
2	AUX -	
3	AS-i -	
4	AUX +	



パッシブ型分配器

ProcessLine 4SB IP69K

IO-Link動作

1	+ DC 24 V (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ DC 24 V (UA)

電気接続 - Power OUT

コネクタ式: M12, コーディング: A, 締付トルク: 0.6~0.8 Nm



AS-i動作 1...4

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	n.c.

IO-Link動作 1...4

1	+ DC 24 V (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ DC 24 V (UA)
5	n.c.