

AC2000

AS-iモジュール


ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V



廃止品 - 参考資料

代替品: AC5200

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

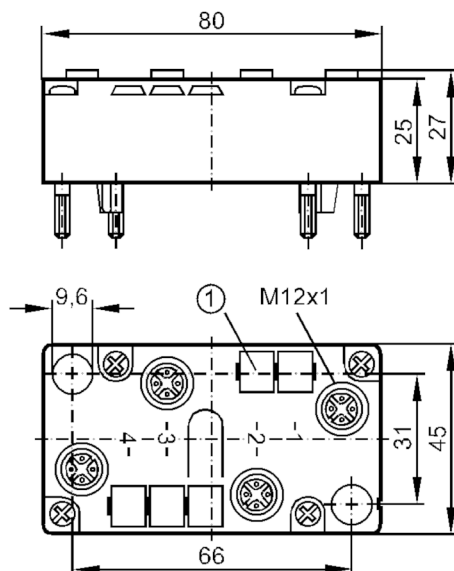

1 ラベル



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
最大負荷電流 (合計)	[A]	2
追加電源	[V]	DC 24

入力

電源	[V]	20～30
----	-----	-------

出力

電気仕様	AS-i
------	------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40～85
保護構造		IP 67

試験 / 認証

EMC	EN 50295
-----	----------

機械的仕様

取り付け方法	FCベースを使用して AS-iラインに接続
材質	PBT

備考

梱包数	1 個
-----	-----

AC2000



AS-iモジュール

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

電気接続

フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK / PG:

コネクタ式: M12, コーディング: A

1	AS-i +
3	AS-i -