

AC2005




AS-iモジュール

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

廃止品 - 参考資料

代替品: AC5205

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

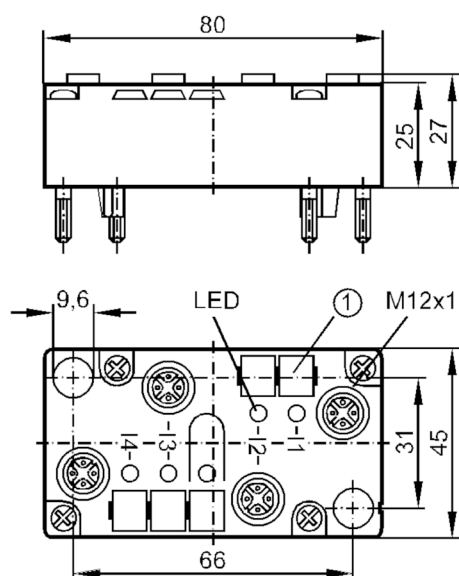

1 ラベル



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	< 235

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 4
-----------	-----------

入力

デジタル入力	4
入力回路、デジタル入力回路	PNP
センサ電源	AS-i
電源	[V] 20～30
最大供給電流 (合計)	[mA] 200
入力電流 High	[mA] > 5
入力電流 Low	[mA] < 1.5
スイッチングレベル High	[V] > 10
短絡保護	有

出力

電氣仕様	AS-i
------	------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C] -25～85
--------	-------------

AC2005



AS-iモジュール

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

保護構造	IP 67
------	-------

試験 / 認証

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i仕様

AS-i プロファイル	S-0.0				
I/O コンフィグレーション	[hex]	0			
ID コード	[hex]	0			
AS-i 認証	01302				
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
	ソケット	I-1	I-2	I-3	I-4
	ピン	2+4	2+4	2+4	2+4

機械的仕様

取り付け方法	FCベースを使用して AS-iラインに接続
--------	-----------------------

材質	PBT
----	-----

ディスプレイ / パーツ

表示	動作	LED, 緑
	機能	LED, 黄色


備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK / PG:

 コネクタ式: M12, コーディング: A



1	入力
2+4	センサ電源 L+
3	データ信号入力 内部ブリッジ
	センサ電源 L-