

AC2010




AS-i 照光式押しボタンモジュール
Moduloberteil aktiv,

廃止品 - 参考資料

代替品: AC2018

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

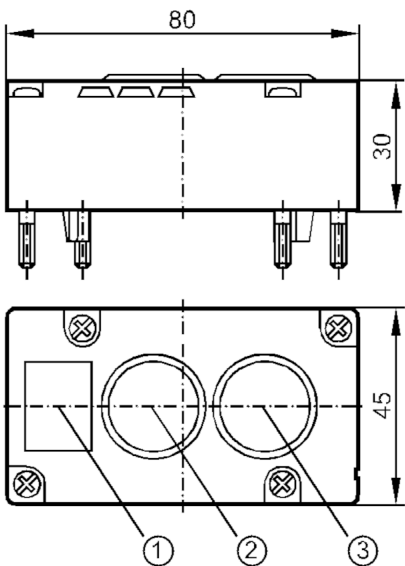

- 1 ラベル
- 2 押しボタン / LED 緑
- 3 押しボタン / LED 赤



電氣的仕様						
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6				
消費電流	[mA]	< 55				
出力						
電気仕様		AS-i				
使用環境条件						
使用周囲温度	[°C]	-25～60				
保護構造		IP 67				
試験 / 認証						
EMC		EN 50295				
AS-i仕様						
AS-i プロファイル		S-3.F				
I/O コンフィグレーション	[hex]	3				
ID コード	[hex]	F				
データビット		データビット	D0	D1	D2	D3
		押しボタン	2	1	-	-
		LED	-	-	2	1



AS-i 照光式押しボタンモジュール

Moduloberteil aktiv,

機械的仕様	
取り付け方法	ベースを使用して AS-i ラインと接続
材質	PBT
備考	
備考	押ボタン(EAO製84シリーズ)は事故防止機能が付いています。 外装とボタンにシールを貼付けられます。
梱包数	1 個
電気接続	
フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK / PG:	