

AC2011




AS-iモジュール

Moduloberteil aktiv, 1x2E/2AR

廃止品 - 参考資料

代替品: AC5211

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

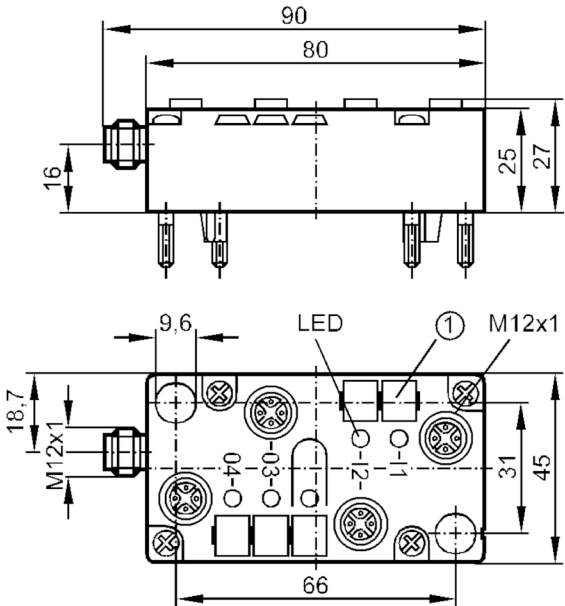

1 ラベル



電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	< 135
最大負荷電流 (合計)	[A]	2
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		—
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル入力: 2, リレー出力: 2
入力		
デジタル入力		2
入力回路、デジタル入力回路		PNP
センサ電源		AS-i
電源	[V]	20～30
最大供給電流 (合計)	[mA]	100
入力電流 High	[mA]	> 5
入力電流 Low	[mA]	< 1.5
スイッチングレベル High	[V]	> 10
短絡保護		有

