


代替品: AC5215

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

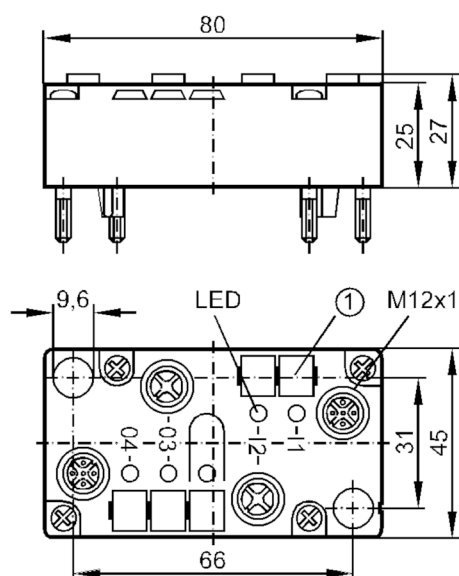

1 ラベル



使用周囲温度	[°C]	-25~85
--------	------	--------



AS-iモジュール

Moduloberteil aktiv, 2x2E 200m

保護構造	IP 67
------	-------

試験 / 認証

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i仕様

AS-i プロファイル	S-0.1				
I/O コンフィグレーション [hex]	0				
ID コード [hex]	1				
AS-i 認証	01302				
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
	ソケット	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	ピン	4	2	4	2

機械的仕様

取り付け方法	FCベースを使用して AS-iラインに接続
材質	PBT

ディスプレイ / パーツ

表示	動作	LED, 緑
	機能	LED, 黄色

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK / PG:

コネクタ式: M12, コーディング: A

