

AC2026




AS-i 照光式押しボタンモジュール

EMS Module 2BI 2LO

廃止品 - 参考資料

代替品: AC2086

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

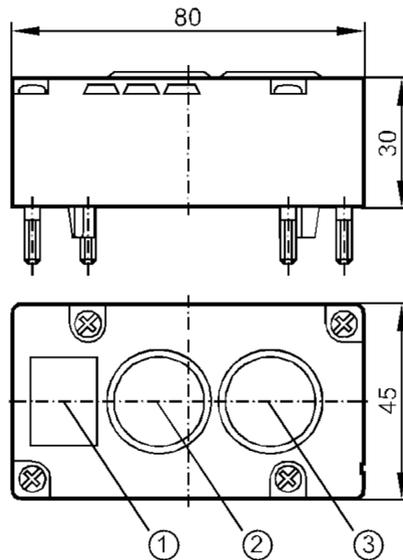

- 1 ラベル
- 2 押しボタン / LED
- 3 押しボタン / LED



アプリケーション

アプリケーション	フィールド設置
----------	---------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 26.5~31.6
消費電流 (AS-i 電源) [mA]	55

入力

センサ電源	AS-i
-------	------

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-25~60
保護構造	IP 67

試験 / 認証

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i仕様

AS-i バージョン	2.1
拡張アドレス設定モード	-
AS-i マスタプロファイル	M2, M3, M4
AS-i プロファイル	S-3.F.F



AS-i 照光式押しボタンモジュール

EMS Module 2BI 2LO

I/O コンフィグレーション	[hex]	3				
ID コード	[hex]	F.F				
AS-i 認証		04801				
データビット		データビット	D0	D1	D2	D3
		押しボタン	2	1	-	-
		LED	-	-	2	1

機械的仕様

重量	[g]	100.6			
取り付け方法		ベースを使用して AS-i ラインと接続			
材質		PBT			

ディスプレイ / パーツ

表示	押しボタン	2 x LED, 白
----	-------	------------

アクセサリ

付属品	ツメ付きカバー: 2
	色付きカバープレート: 2, 赤
	2, 緑
	2, 黄色
	2, 青
	2, 白

備考

備考	押しボタン(EAO製84シリーズ)は事故防止機能が付いています。 外装とボタンにシールを貼付けられます。
梱包数	1 個

電気接続

フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK / PG: