


AC2032



AS-i ユニバーサルモジュール

EMS/Module/4DI/CCT

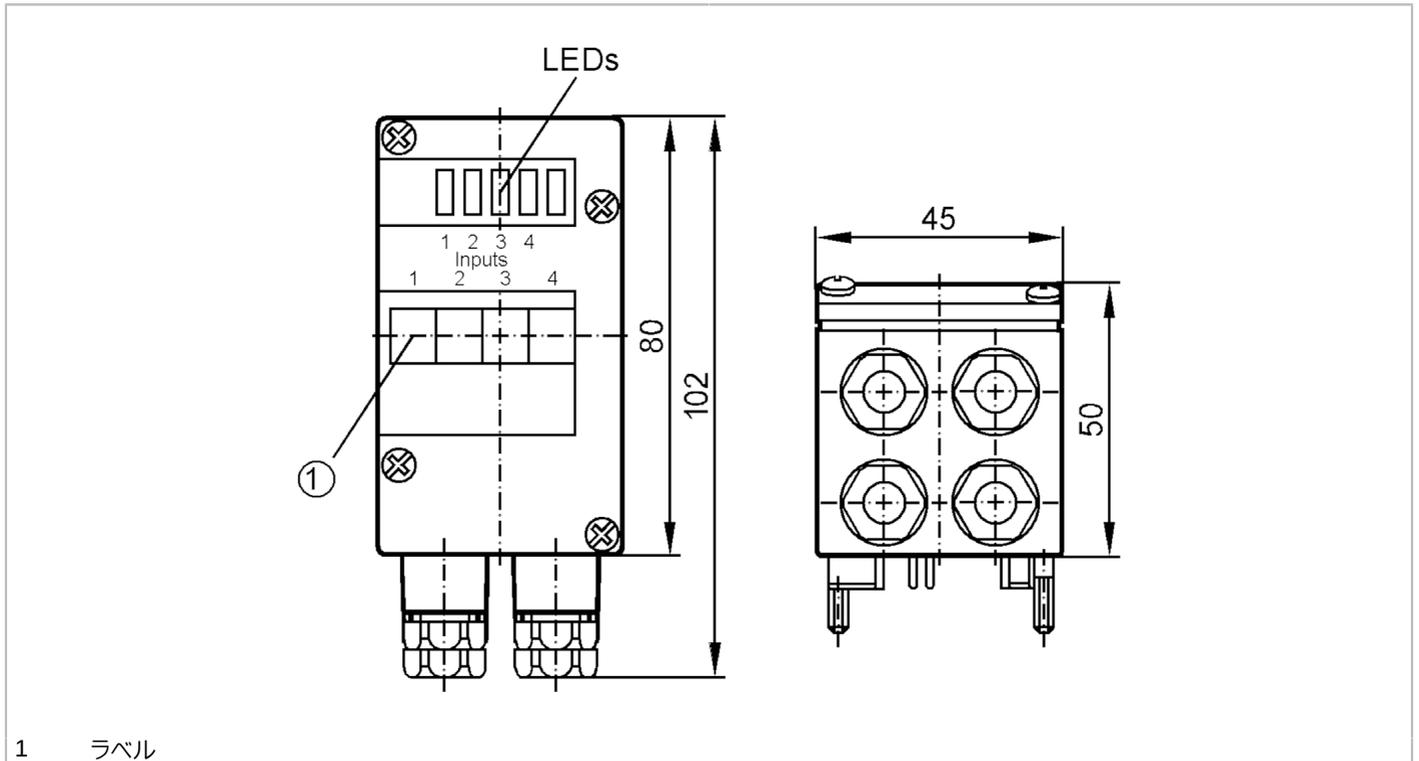

1 ラベル



アプリケーション

アプリケーション

フィールド設置

電気的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 26.5~31.6
消費電流 (AS-i 電源) [mA]	200

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 4
-----------	-----------

入力

デジタル入力	4
入力回路, デジタル入力回路	PNP
センサ電源	AS-i
電源 [V]	20~30
最大供給電流 (合計) [mA]	160
入力電流 High [mA]	> 5
入力電流 Low [mA]	< 3
スイッチングレベル High [V]	> 10
短絡保護	有

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-25~60
保護構造	IP 65

試験 / 認証

EMC	EN 50295
-----	----------

AC2032



AS-i ユニバーサルモジュール

EMS/Module/4DI/CCT

AS-i仕様					
AS-iマスタプロファイル	M2, M3, M4				
AS-i プロファイル	S-0.0.F				
I/O コンフィグレーション [hex]	0				
ID コード [hex]	0.F				
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
	割り当て	I-1	I-2	I-3	I-4
機械的仕様					
重量 [g]	182				
取り付け方法	ベースを使用して AS-i ラインと接続				
材質	PA 6-GF30, ステンレス 1.4305 (SUS303)				
ディスプレイ / パーツ					
表示	動作	LED, 緑			
	エラー	LED, 赤			
	機能	LED, 黄色			
電気接続					
モジュール接続	フラットケーブル				
備考					
梱包数	1 個				
電気接続					
ケーシクランプ: フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK / PG:					