

AC2086




AS-i 照光式押しボタンモジュール

c2S-Module 2BI 2LO

廃止品 - 参考資料

代替品: AC2396

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

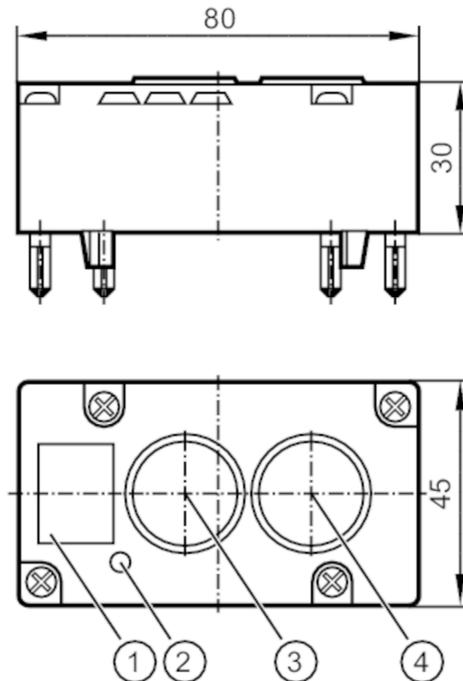

- 1 ラベル
- 2 LED
- 3 押しボタン 2 / LED 2
- 4 押しボタン 1 / LED 1



アプリケーション	
仕様	ボタン色変更可能
アプリケーション	フィールド設置
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 26.5~31.6
消費電流 (AS-i 電源) [mA]	55
入力	
センサ電源	AS-i
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-25~60
保存温度 [°C]	-40~85
保護構造	IP 67
試験 / 認証	
EMC	EN 50295
AS-i仕様	
AS-i バージョン	2.1

AC2086



AS-i 照光式押しボタンモジュール

c2S-Module 2BI 2LO

拡張アドレス設定モード	有				
AS-iマスタプロフィール	M2, M3, M4				
AS-i プロファイル	S-B.A.E				
I/O コンフィグレーション [hex]	B				
ID コード [hex]	A.E				
AS-i 認証	49201				
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	押しボタン	-	-	1	2

機械的仕様	
重量 [g]	104
取り付け方法	ベースを使用して AS-i ラインと接続
材質	PBT

ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	LED, 緑
	エラー	LED, 赤
	押しボタン	2 x LED, 白

アクセサリ	
付属品	ツメ付きカバー: 2 色付きカバープレート: 2, 赤 2, 緑 2, 黄色 2, 青 2, 白

備考	
備考	押しボタン(EAO製84シリーズ)は事故防止機能が付いています。 外装とボタンにシールを貼付けられます。
梱包数	1 個

電気接続	
フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK / PG:	