


AC2087



AS-i 照光式押しボタンモジュール EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

廃止品 - 参考資料

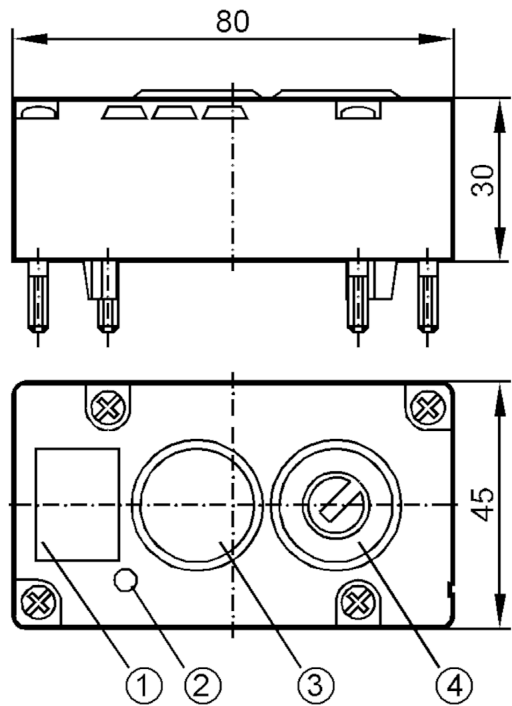

- 1 ラベル
- 2 LED
- 3 押しボタン / LED
- 4 キースイッチ



電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	55
入力		
センサ電源		AS-i
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～60
保存温度	[°C]	-40～85
保護構造		IP 40, (保護金具: IP 54)
試験 / 認証		
EMC	EN 50295	
AS-i仕様		
AS-i バージョン		2.1
拡張アドレス設定モード		有
AS-iマスタプロフィール		M2, M3, M4
AS-i プロファイル		S-B.A.E
I/O コンフィグレーション	[hex]	B
ID コード	[hex]	A.E
AS-i 認証		49202

AC2087



AS-i 照光式押しボタンモジュール

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
	割り当て	未使用、不使用	LED	キースイッチ	押しボタン
機械的仕様					
重量	[g]	117.5			
取り付け方法	ベースを使用して AS-i ラインと接続				
材質	PBT				
ディスプレイ / パーツ					
表示	動作	LED, 緑			
	エラー	LED, 赤			
備考					
備考	押ボタン(EAO製84シリーズ)は事故防止機能が付いています。				
	外装とボタンにシールを貼付けられます。				
梱包数	1 個				
電気接続					
フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK / PG:					