




AS-i 制御盤用モジュール

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

廃止品 - 参考資料

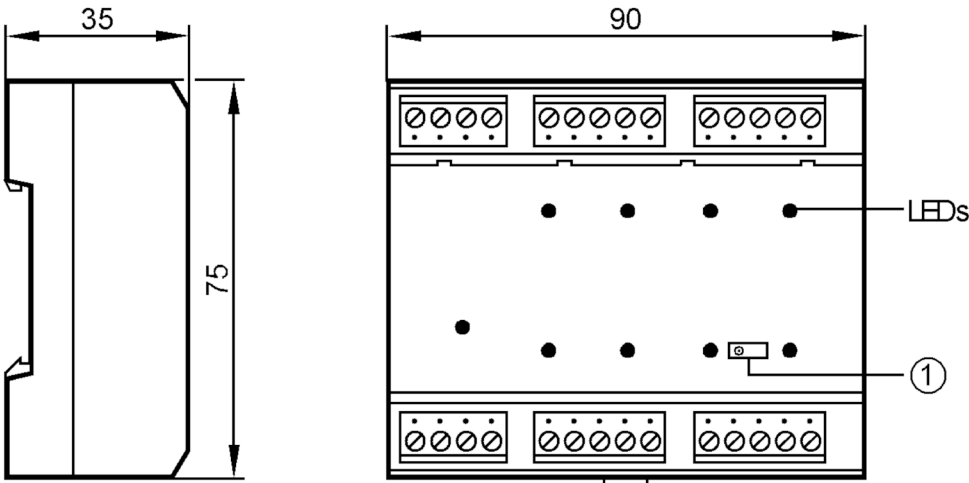

1 アドレスソケット



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	< 235
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 4, デジタル出力: 4
-----------	----------------------

入力

デジタル入力	4, (双方向)
入力回路、デジタル入力回路	PNP
センサ電源	AS-i
電源	[V] 20～30
最大供給電流 (合計)	[mA] 200
入力電流 High	[mA] > 5
入力電流 Low	[mA] < 1.5
スイッチングレベル High	[V] > 10
短絡保護	有

出力

電気仕様	AS-i
デジタル出力	4
回路	PNP



AS-i 制御盤用モジュール

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

電圧範囲 (DC)	[V]	10～30, (PELV電源)
出力開閉電流	[mA]	1000
短絡保護		有
AS-i 回路との絶縁		有

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 00, IP 20

試験 / 認証

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i仕様

AS-i プロファイル		S-7.0
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	0
AS-i 認証		05001

機械的仕様

取り付け方法		DINレール取付け
材質		PA, 塩化ビニール (PVC)

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	LED, 黄色
	動作	LED, 緑

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ネジ端子:

接続

