

AC2210




AS-i 制御盤用モジュール

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

廃止品 - 参考資料

代替品: AC2257

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

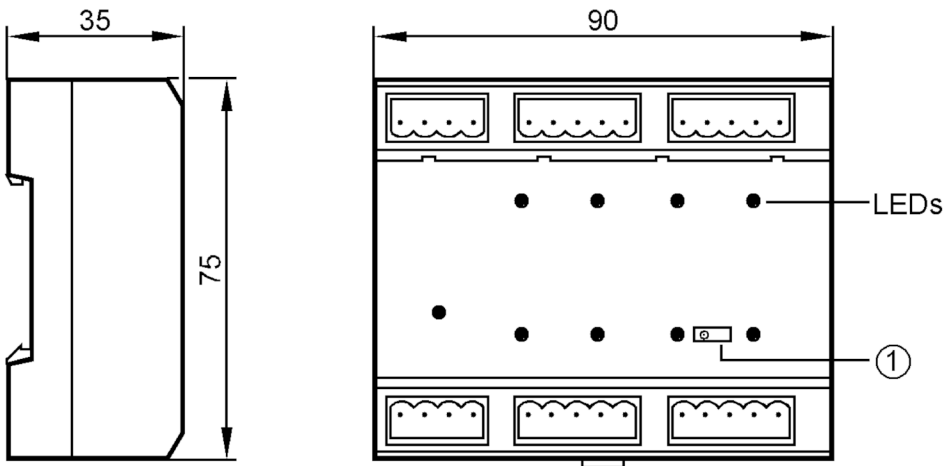

1 アドレスソケット



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	< 235
最大負荷電流 (合計)	[A]	6
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 4, デジタル出力: 4
-----------	----------------------

入力

デジタル入力		4, (双方向)
入力回路、デジタル入力回路		PNP
センサ電源		AS-i
電源	[V]	20～30
最大供給電流 (合計)	[mA]	200
入力電流 High	[mA]	> 5
入力電流 Low	[mA]	< 1.5
スイッチングレベル High	[V]	> 10
短絡保護		有

出力

電気仕様	AS-i
------	------

AC2210



AS-i 制御盤用モジュール

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

デジタル出力		4
回路		PNP
電圧範囲 (DC)	[V]	10～30, (PELV電源)
出力開閉電流	[mA]	2000
短絡保護		有
AS-i 回路との絶縁		有

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 20

試験 / 認証

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i仕様

AS-i プロファイル		S-7.0
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	0
AS-i 認証		05001

機械的仕様

取り付け方法		DINレール取付け
材質		PA, 塩化ビニール (PVC)

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	LED, 黄色
	動作	LED, 緑

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----

電気接続

接続

