


AC2215



AS-i リピータ

SmartLine25 AS-i Repeater

廃止品 - 参考資料

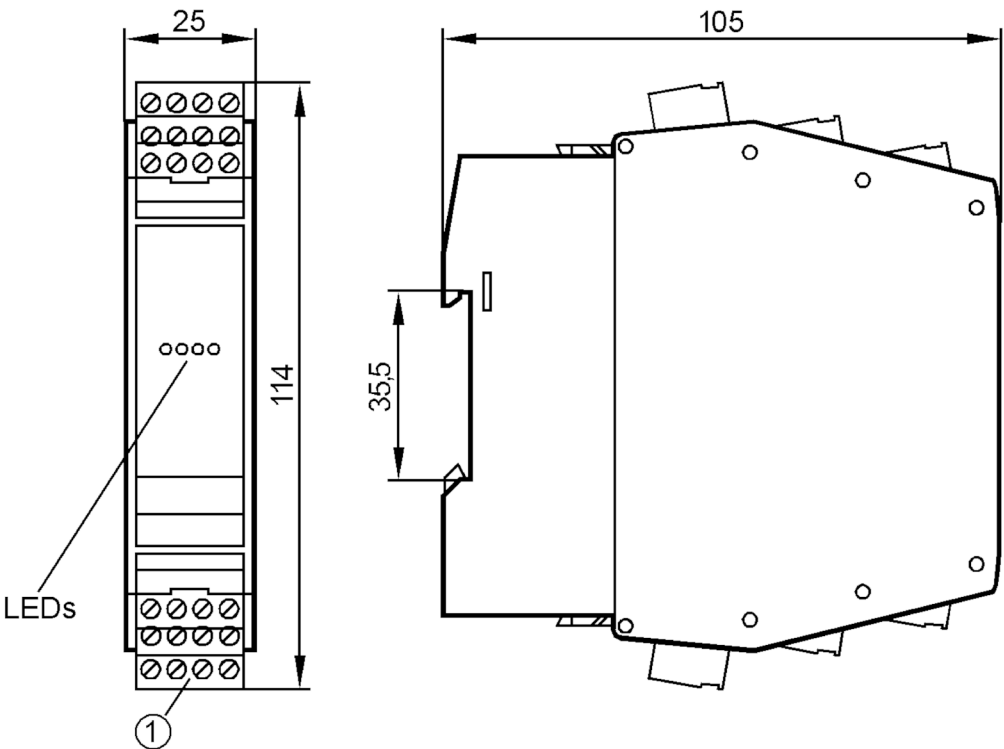

1 コンビコンコネクタ ねじ端子式 別売り、オプション



アプリケーション

アプリケーション

AS-i ネットワークを 100 m以上延長の際に使用

電氣的仕様

定格電圧 (DC)	[V]	26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	2
電源低下監視		—

出力

電気仕様	AS-i
AS-i 回路との絶縁	有

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	0～55
保護構造		IP 20

試験 / 認証

EMC	EN 50295
-----	----------

機械的仕様

外装	DINレール取付け
材質	PA 6.6

ディスプレイ / パーツ

表示	動作	2 x LED, 緑
	短絡	2 x LED, 赤



備考	
備考	AS-i リピータはスレーブアドレスを使用しません。
	マスタ1台あたりの接続可能なスレーブ数は変わりません。
	パラメータ設定の必要はありません。
梱包数	1 個
電気接続	
接続	
	
A1+	AS-i + 文字列 1
A1-	AS-i - 文字列 1
A2+	AS-i + 文字列 2
A2-	AS-i - 文字列 2