




段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。

代替品: AC3222

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

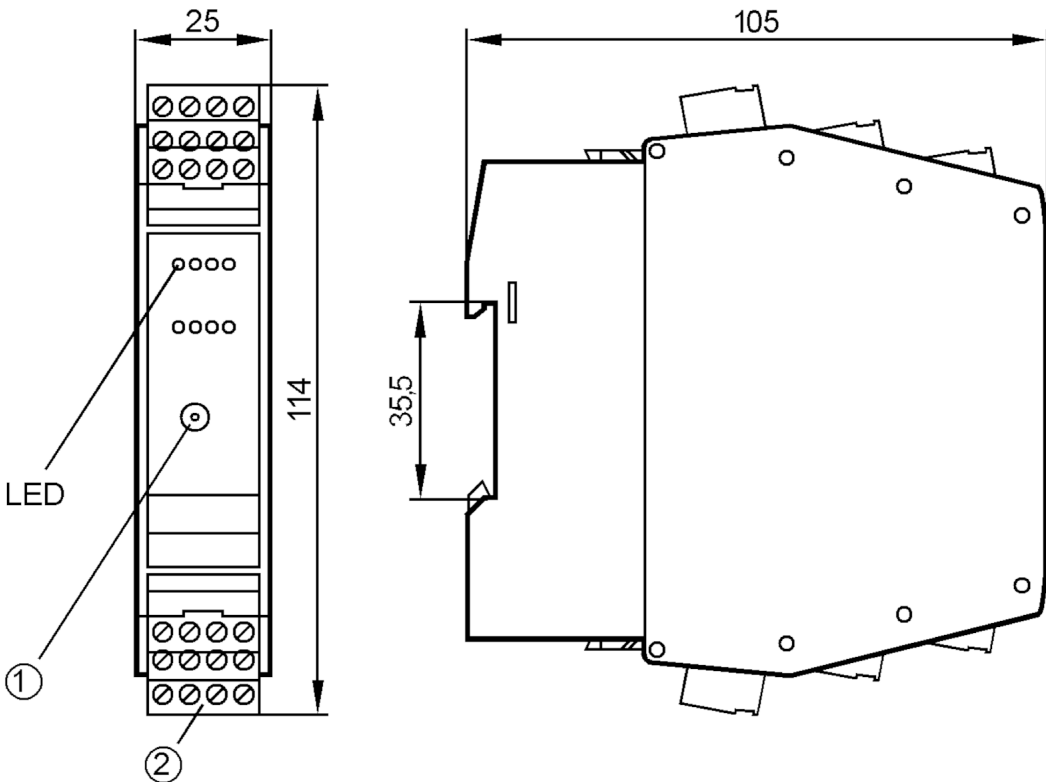

- 1 アドレスソケット
2 コンビコネクタ ねじ端子式 別売り、オプション



製品特性

入力数 / 出力数	入力(Pt100温度センサ): 4
測定範囲 [°C]	-200～850

アプリケーション

アプリケーション	制御盤設置タイプ
----------	----------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源) [mA]	80
逆接続保護	有

入力 / 出力

入力数 / 出力数	入力(Pt100温度センサ): 4
-----------	-------------------

入力

入力(Pt100温度センサ)	4
センサ電源	AS-i
電源 [V]	24



AS-i 制御盤用モジュール

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

最大供給電流 (合計)	[mA]	80
短絡保護		有
アナログ入力分解能		16 / 0.1 °C
測定範囲 / 設定範囲		
測定範囲	[°C]	-200~850
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0~70
保存温度	[°C]	-25~85
保護構造		IP 20
試験 / 認証		
EMC		EN 50295
MTTF	[年]	140
AS-i仕様		
AS-i アドレス設定器		アドレスソケット
AS-iマスタプロフィール		M3, M4
AS-i プロファイル		S-7.3.E
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	3.E
機械的仕様		
重量	[g]	155.5
取り付け方法		DINレール取付け
材質		PBT
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 黄色 チャンネル 1...4
	動作	LED, 緑 電圧 AS-i - AS-i
	エラー	LED, 赤
備考		
備考		cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。
梱包数		1 個



AS-i 制御盤用モジュール

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

電気接続

COMBICON:

接続

FE	FE	FE	FE
S+	1+	1-	S-
S+	2+	2-	S-

S-	3-	3+	S+
S-	4-	4+	S+
A+	A-		

S+	センサ入力 +
S-	センサ入力 -
1+〜4+	出力 Drive + 4線式 Pt100
1-〜4-	出力 Drive - 4線式 Pt100
FE	機能接地
A+	AS-i +
A-	AS-i -