


AC2252



AS-i 制御盤用モジュール

SmartL25 4DO T C

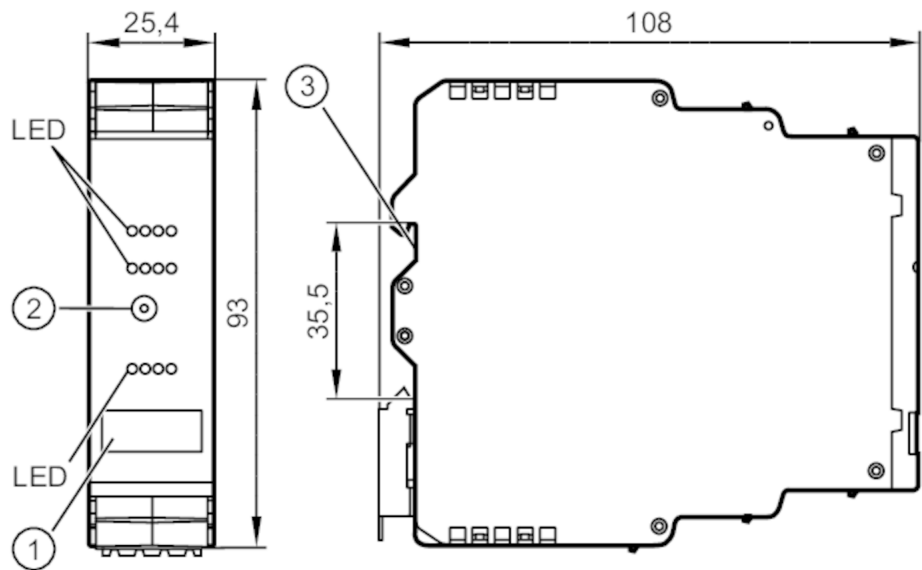

- 1 ラベル
- 2 アドレスソケット
- 3 DINレール用アダプター



アプリケーション

アプリケーション	制御盤設置タイプ
----------	----------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	50
追加電源	[V]	DC 20～30, (AUX)
追加電源 消費電流	[mA]	4000, (AUX)
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル出力: 4
-----------	-----------

出力

デジタル出力	4
回路	PNP
電圧範囲 (DC)	[V] 20～30, (AUX)
出力開閉電流	[mA] 1000, (開閉容量に関する用途カテゴリ DC-12 (抵抗負荷およびフォトカプラで絶縁された半導体負荷の制御): 700 mA, 開閉容量に関する用途カテゴリ DC-13 (電磁負荷の制御): 20 W (IEC 60947-5-1))
最大負荷電流出力合計 [mA]	[A] 4
短絡保護	有

AC2252



AS-i 制御盤用モジュール

SmartL25 4DO T C



AS-i 回路との絶縁	有				
アクチュエータ出力電源	AUX				
使用環境条件					
使用周囲温度	[°C]	-25～70			
最大相対湿度	[%]	90, (結露なきこと)			
基準海面からの高度	[m]	2000			
保護構造		IP 20			
汚染度		2			
試験 / 認証					
EMC	EN 61000-6-2				
	EN 62026-2				
	EN 50581				
MTTF	[年]	254			
備考	絶縁電源から電力を供給すること。、UL Listed承認の2次ヒューズを備えた電源電圧を使用(同封の説明書を参照)。、またはclass 2電源装置から補助電源(AUX)へ電源供給可能。				
AS-i仕様					
AS-i バージョン	2.11, 3.0				
AS-i アドレス設定器	アドレスソケット				
拡張アドレス設定モード	－				
AS-iマスタプロファイル	M2, M3, M4				
AS-i プロファイル	S-8.0.E				
I/O コンフィグレーション	[hex]	8			
ID コード	[hex]	0.E			
AS-i 認証	37302				
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
	出力	O-1	O-2	O-3	O-4
機械的仕様					
重量	[g]	126			
取り付け方法	DINレール取付け				
材質	PC GF20				
ディスプレイ / パーツ					
表示	スイッチング状態			LED, 黄色 O1...O4	
	動作			LED, 緑 AS-i, AUX	
	エラー			LED, 赤	
アクセサリ					
アクセサリ (別売り)	コネクタ				
備考					
梱包数	1 個				



電気接続

ピンヘッダ:

接続

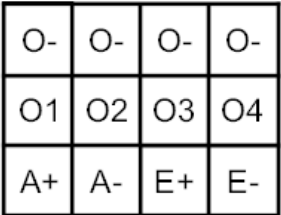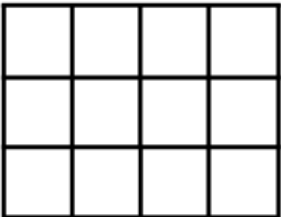

A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	アクチュエータ電源 +24V
E-	アクチュエータ電源 0V
O1～O4	スイッチング出力 アクチュエータ 1～4