


AC2254



AS-i 制御盤用モジュール

SmartL25 4DI C

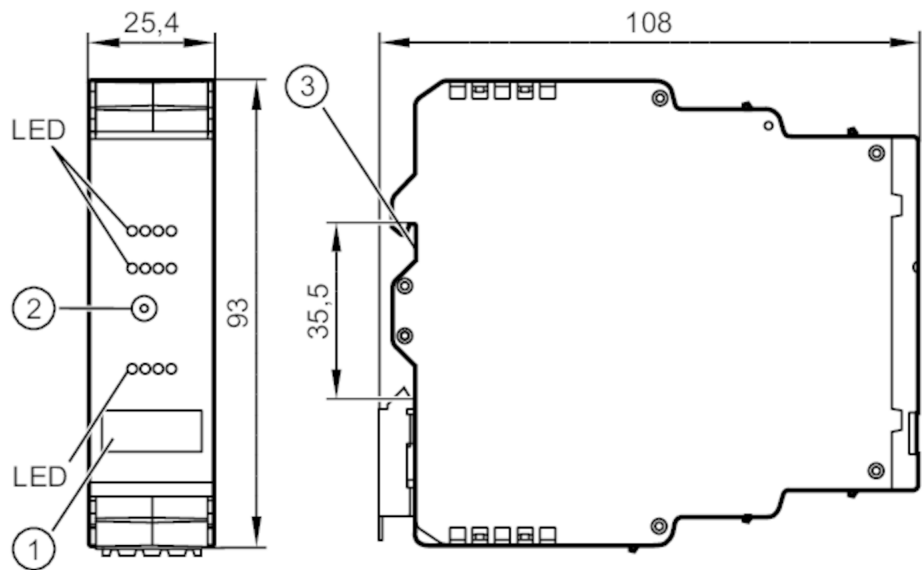

- 1 ラベル
- 2 アドレスソケット
- 3 DINレール用アダプター



アプリケーション

アプリケーション	制御盤設置タイプ
----------	----------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	50
追加電源	[V]	DC 20～30, (AUX)
追加電源 消費電流	[mA]	600, (AUX)

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 4
-----------	-----------

入力

デジタル入力		4
入力回路、デジタル入力回路		PNP, (IEC 61131-2 タイプ 2)
センサ電源		AUX
電源	[V]	18～30, (DC)
最大供給電流 (合計)	[mA]	500
入力電流 High	[mA]	6～10
入力電流 Low	[mA]	0～2
スイッチングレベル High	[V]	> 11
短絡保護		有



AS-i 制御盤用モジュール

SmartL25 4DI C

使用環境条件						
使用周囲温度	[°C]	-25～70				
最大相対湿度	[%]	90, (結露なきこと)				
基準海面からの高度	[m]	2000				
保護構造		IP 20				
汚染度		2				
試験 / 認証						
EMC		EN 61000-6-2				
		EN 62026-2				
		EN 50581				
MTTF	[年]	485				
備考		絶縁電源から電力を供給すること。、UL Listed承認の2次ヒューズを備えた電源電圧を使用(同封の説明書を参照)。、またはclass 2電源装置から補助電源(AUX)へ電源供給可能。				
AS-i仕様						
AS-i バージョン		2.11, 3.0				
AS-i アドレス設定器		アドレスソケット				
拡張アドレス設定モード		有				
AS-iマスタプロファイル		M2, M3, M4				
AS-i プロファイル		S-0.A.E				
I/O コンフィグレーション	[hex]	0				
ID コード	[hex]	A.E				
AS-i 認証		39402				
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3	
	入力	I-1	I-2	I-3	I-4	
機械的仕様						
重量	[g]	142				
取り付け方法		DINレール取付け				
材質		PC GF20				
ディスプレイ / パーツ						
表示	スイッチング状態	LED, 黄色 I1...I4				
	動作	LED, 緑 AS-i, AUX				
	エラー	LED, 赤				
アクセサリ						
アクセサリ (別売り)		コネクタ				
備考						
梱包数		1 個				



AS-i 制御盤用モジュール

SmartL25 4DI C

電気接続

ピンヘッダ:

接続

I-	I-	E+	E-
I1	I2	I3	I4
I+	I+	I+	I+

A+	A-		

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	センサ電源 +24V
I-	センサ電源 0V
E+	補助電源 +24V
E-	補助電源 0V
I1~I4	接点入力 センサ 1~4