


AC2259



AS-i 制御盤用モジュール

SmartL50 4DI 4DO R C

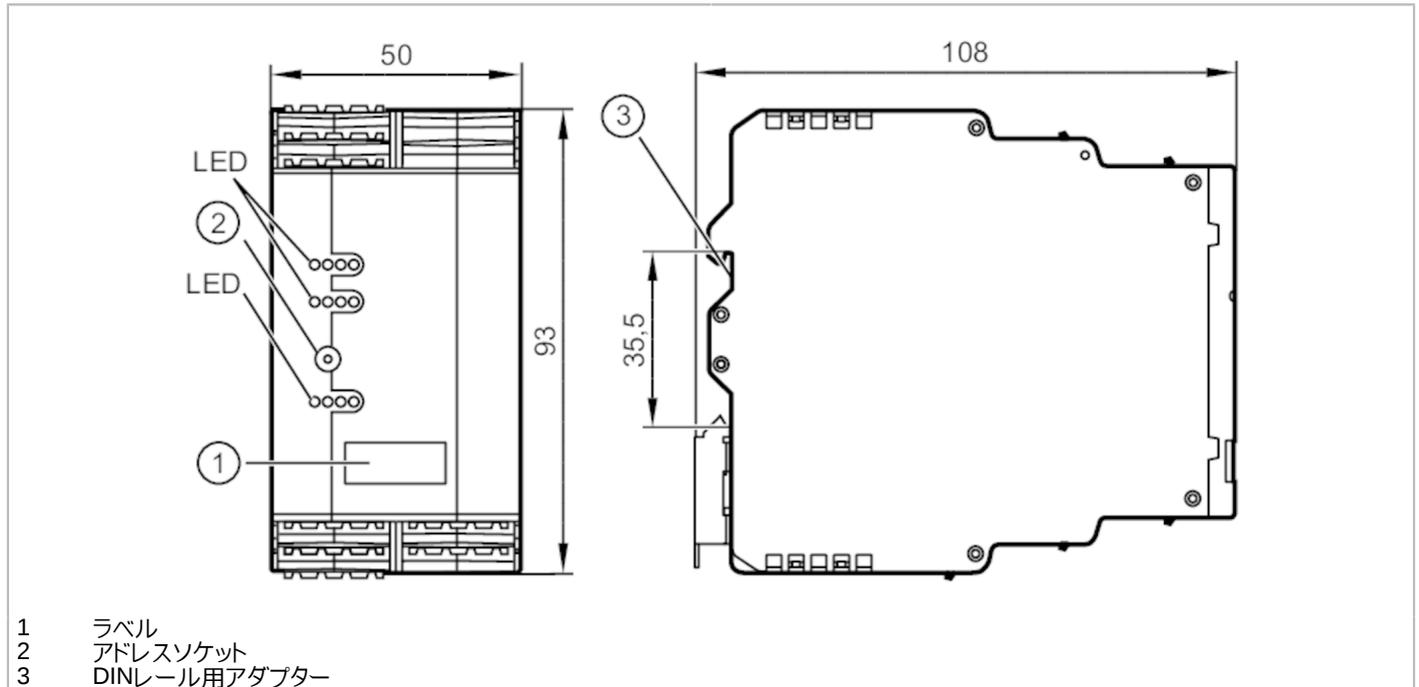

アプリケーション		制御盤設置タイプ
アプリケーション		
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5~31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	30
追加電源	[V]	DC 20~30, (AUX)
追加電源 消費電流	[mA]	1100, (AUX)
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル入力: 4, リレー出力: 4
入力		
デジタル入力		4
入力回路、デジタル入力回路		PNP, (IEC 61131-2 タイプ 2)
センサ電源		AUX
電源	[V]	20~30, (DC)
最大供給電流 (合計)	[mA]	1000
入力電流 High	[mA]	6~10
入力電流 Low	[mA]	0~2
スイッチングレベル High	[V]	> 11
短絡保護		有
出力		
電圧範囲 (DC)	[V]	24
電圧範囲 (AC)	[V]	10~240

AC2259



AS-i 制御盤用モジュール

SmartL50 4DI 4DO R C

出力開閉電流	[mA]	6000, (抵抗負荷)															
リレー出力		4															
短絡保護		-															
AS-i 回路との絶縁		有															
使用環境条件																	
使用周囲温度	[°C]	-25~60															
最大相対湿度	[%]	90, (結露なきこと)															
基準海面からの高度	[m]	2000															
保護構造		IP 20															
汚染度		2															
試験 / 認証																	
EMC		EN 61000-6-2 EN 62026-2 EN 50581															
MTTF	[年]	297															
備考		絶縁電源から電力を供給すること。、UL Listed承認の2次ヒューズを備えた電源電圧を使用(同封の説明書を参照)。、またはclass 2電源装置から補助電源(AUX)へ電源供給可能。															
AS-i仕様																	
AS-i バージョン		2.11, 3.0															
AS-i アドレス設定器		アドレスソケット															
拡張アドレス設定モード		-															
AS-iマスタプロファイル		M2, M3, M4															
AS-i プロファイル		S-7.0.E															
I/O コンフィグレーション	[hex]	7															
ID コード	[hex]	0.E															
AS-i 認証保留		有															
データビット		<table border="1"><thead><tr><th>データビット</th><th>D0</th><th>D1</th><th>D2</th><th>D3</th></tr></thead><tbody><tr><td>入力</td><td>I-1</td><td>I-2</td><td>I-3</td><td>I-4</td></tr><tr><td>出力</td><td>O-1</td><td>O-2</td><td>O-3</td><td>O-4</td></tr></tbody></table>	データビット	D0	D1	D2	D3	入力	I-1	I-2	I-3	I-4	出力	O-1	O-2	O-3	O-4
データビット	D0	D1	D2	D3													
入力	I-1	I-2	I-3	I-4													
出力	O-1	O-2	O-3	O-4													
機械的仕様																	
重量	[g]	246															
取り付け方法		DINレール取付け															
材質		PC GF20															
ディスプレイ / パーツ																	
表示	スイッチング状態	LED, 黄色 I1...I4, O1...O4															
	動作	LED, 緑 AS-i, AUX															
	エラー	LED, 赤															
アクセサリ																	
アクセサリ(別売り)		コネクタ															
備考																	
梱包数		1 個															



電気接続

ピンヘッダ:

接続

I-	I-	I-	I-
I1	I2	I3	I4
I+	I+	I+	I+

14	11	11	12
24	21	21	22
A+	A-	E+	E-

34	31	31	32
44	41	41	42

A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	補助電源 +24V
E-	補助電源 0V
I+	センサ電源 +24V
I-	センサ電源 0V
I1~4	接点入力 センサ 1~4
O1~O4	スイッチング出力 リレー 1~4
11	リレー O1 接点切替, コモン端子
12	リレー O1 接点切替, ノーマルクローズ
14	リレー O1 接点切替, ノーマルオープン
21	リレー O2 接点切替, コモン端子
22	リレー O2 接点切替, ノーマルクローズ
24	リレー O2 接点切替, ノーマルオープン
33, 34	リレー O3 ノーマルオープン
43, 44	リレー O4 ノーマルオープン