


AC2266



AS-i 制御盤用モジュール

SmartLine25 4DI 3DO T C AUX

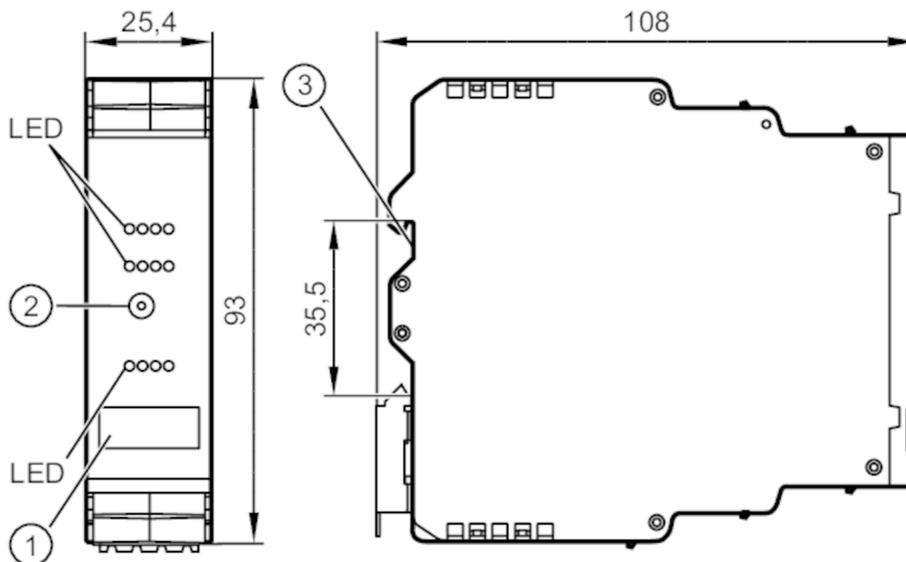

- 1 ラベル
- 2 アドレスソケット
- 3 DINレール用アダプター



アプリケーション

アプリケーション	制御盤設置タイプ
----------	----------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5~31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	50
追加電源	[V]	DC 20~30
追加電源 消費電流	[mA]	3300, (AUX)
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 4, デジタル出力: 3
-----------	----------------------

入力

デジタル入力		4
入力回路、デジタル入力回路		PNP, (IEC 61131-2 タイプ 2)
センサ電源		AUX
電源	[V]	18~30, (DC)
最大供給電流 (合計)	[mA]	200
入力電流 High	[mA]	6~10
入力電流 Low	[mA]	0~2

AC2266



AS-i 制御盤用モジュール

SmartLine25 4DI 3DO T C AUX

スイッチングレベル High	[V]	> 11															
短絡保護		有															
出力																	
デジタル出力		3															
回路		PNP															
電圧範囲 (DC)	[V]	20~30, (AUX)															
出力開閉電流	[mA]	1000, (開閉容量に関する用途カテゴリ DC-12 (抵抗負荷およびフォトカプラで絶縁された半導体負荷の制御): 700 mA, 開閉容量に関する用途カテゴリ DC-13 (電磁負荷の制御): 20 W (IEC 60947-5-1))															
最大負荷電流出力合計 [mA]	[A]	3															
短絡保護		有															
AS-i 回路との絶縁		有															
アクチュエータ出力電源		AUX															
使用環境条件																	
使用周囲温度	[°C]	-20~70															
最大相対湿度	[%]	90, (結露なきこと)															
基準海面からの高度	[m]	2000															
保護構造		IP 20															
汚染度		2															
試験 / 認証																	
EMC		EN 61000-6-2 EN 62026-2 EN 50581															
MTTF	[年]	187															
備考		絶縁電源から電力を供給すること。、UL Listed承認の2次ヒューズを備えた電源電圧を使用(同封の説明書を参照)。、またはclass 2電源装置から補助電源(AUX)へ電源供給可能。															
AS-i仕様																	
AS-i バージョン		2.11, 3.0															
AS-i アドレス設定器		アドレスソケット															
拡張アドレス設定モード		有															
AS-i マスタプロフィール		M2, M3, M4															
AS-i プロファイル		S-7.A.E															
I/O コンフィグレーション	[hex]	7															
ID コード	[hex]	A.E															
AS-i 認証保留		有															
データビット		<table border="1"> <thead> <tr> <th>データビット</th> <th>D0</th> <th>D1</th> <th>D2</th> <th>D3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入力</td> <td>I-1</td> <td>I-2</td> <td>I-3</td> <td>I-4</td> </tr> <tr> <td>出力</td> <td>O-1</td> <td>O-2</td> <td>O-3</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	データビット	D0	D1	D2	D3	入力	I-1	I-2	I-3	I-4	出力	O-1	O-2	O-3	-
データビット	D0	D1	D2	D3													
入力	I-1	I-2	I-3	I-4													
出力	O-1	O-2	O-3	-													
機械的仕様																	
重量	[g]	143.5															
取り付け方法		DINレール取り付け															
材質		PC GF20															

AC2266



AS-i 制御盤用モジュール

SmartLine25 4DI 3DO T C AUX

ディスプレイ/パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 黄色 I1...I4, O1...O3
	動作	LED, 緑 AS-i, AUX
	エラー	LED, 赤
アクセサリ		
アクセサリ (別売り)		コネクタ
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ピンヘッダ:		
接続		

I-	I-	I-	I-
I1	I2	I3	I4
I+	I+	I+	I+

O-	O-	O-	O-
O1	O2	O3	
A+	A-	E+	E-

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	センサ電源 +24V
I-	センサ電源 0V
E+	補助電源供給 (センサ及びアクチュエータ用) +24V (AUX)
E-	補助電源供給 (センサ及びアクチュエータ用) 0V (AUX)
I1~I4	接点入力 センサ 1~4
O1~O3	スイッチング出力 アクチュエータ 1~3
O-	スイッチング出力 アクチュエータ 0V